


Technisches Datenblatt

Reduzierwinkel und Endabschlussblech 110 FS

Artikelnummer: 7111428

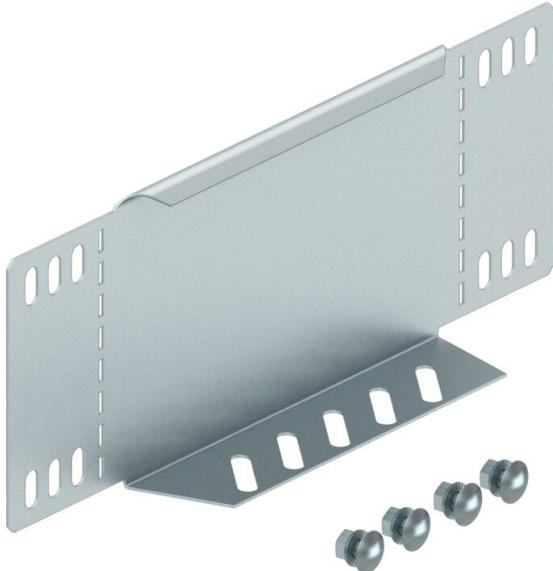

Reduzierwinkel und Endabschlussblech für Kabelrinnen mit der Seitenhöhe 110 mm.

Ab der Breite 150 mm ist der Untergurt mit einer Lochung versehen.

Inklusive anteiligem Befestigungsmaterial.

CE UK
CA

St Stahl

FS bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	7111428
Typ	RWEB 140 FS
Bezeichnung 1	Reduzierwinkel/ Endabschluss
Bezeichnung 2	für Kabelrinne
Hersteller	OBO
Dimension	110x400
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	52,9 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	1,7917 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Reduzierwinkel und Endabschlussblech 110 FS

Artikelnummer: 7111428



Abmessungen	
Breite	400 mm
Breite	16 in
Höhe	110 mm
Höhe	4 in
Blechstärke	1 mm
Maß B	400 mm

Technische Daten	
Funktionserhalt	nein
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Weitspann-Ausführung	nein