


Technisches Datenblatt

Reduzierwinkel und Endabschlussblech 110 FS

Artikelnummer: 7111740

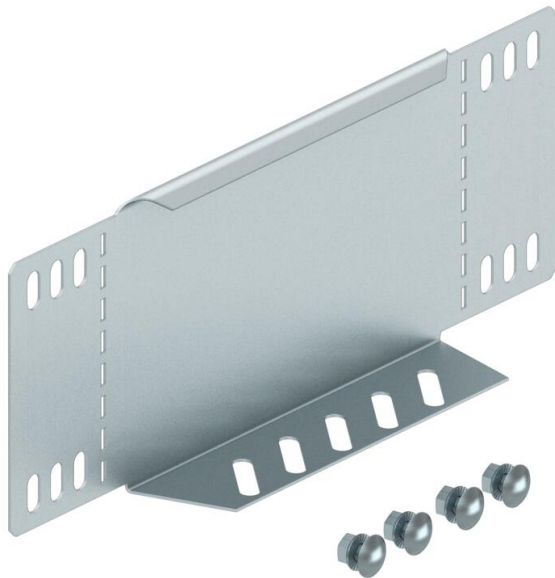

Reduzierwinkel und Endabschlussblech für Kabelrinnen mit der Seitenhöhe 110 mm.
Ab der Breite 150 mm ist der Untergurt mit einer Lochung versehen.

Inklusive anteiligem Befestigungsmaterial.



St

Stahl

FS

bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	7111740
Typ	RWEB 160 FS
Bezeichnung 1	Reduzierwinkel/ Endabschluss
Bezeichnung 2	für Kabelrinne
Hersteller	OBO
Dimension	110x600
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	71 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	2,3623 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Reduzierwinkel und Endabschlussblech 110 FS

Artikelnummer: 7111740



Abmessungen

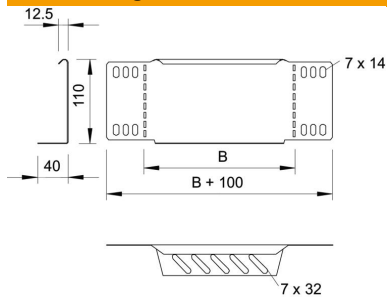

Breite	600 mm
Breite	24 in
Höhe	110 mm
Höhe	4 in
Blechstärke	1 mm
Maß B	600 mm

Technische Daten

Funktionserhalt	nein
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Weitspann-Ausführung	nein