


Technisches Datenblatt

Kreuzung 60 FT

Artikelnummer: 7113315

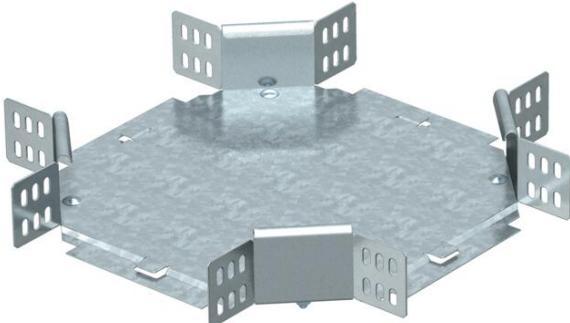

St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Kreuzung, horizontal, für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.
Das Formteil wird in unmontiertem Zustand ausgeliefert. Alle Seiten sind für die gleiche Kabelrinnenbreite.
Inklusive anteiligem Befestigungsmaterial.

Stammdaten

Artikelnummer	7113315
Typ	RK 630 FT
Bezeichnung 1	Kreuzung
Bezeichnung 2	horizontal,mit Winkelverbinder
Hersteller	OBO
Dimension	60x300
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	216 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Kreuzung 60 FT

Artikelnummer: 7113315



Abmessungen

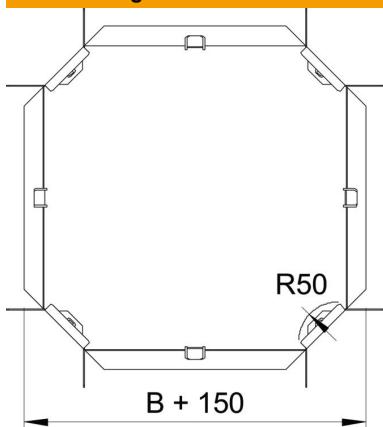

Breite	300 mm
Breite	12 in
Höhe	60 mm
Höhe	2 in
Maß B	300 mm
Maß R	50 mm

Technische Daten

Abbiegung (Winkel)	90°
Ausführung Verbinder	Mitgelieferter Verbinder
Funktionserhalt	nein
Materialstärke Bodenblech	1 mm
Richtungsänderung	horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Weitspann-Ausführung	nein
Art des Verbinders Kabeltragsystem	geschraubt
Holmstärke	1,25 mm