


Technisches Datenblatt

T-Abzweigstück 60 FT

Artikelnummer: 7117209

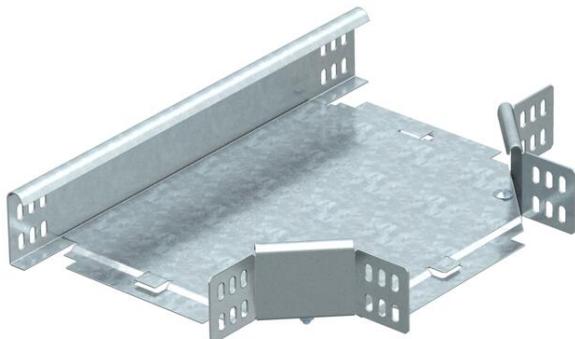

T-Abzweigstück, horizontal, für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.
Das Formteil wird in unmontiertem Zustand geliefert. Alle Seiten sind für die gleiche Kabelrinnenbreite.
Inklusive anteiligem Befestigungsmaterial.




St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	7117209
Typ	RT 620 FT
Bezeichnung 1	T-Abzweigstück
Bezeichnung 2	horizontal, mit Winkelverbinder
Hersteller	OBO
Dimension	60x200
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	144,8 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Abmessungen

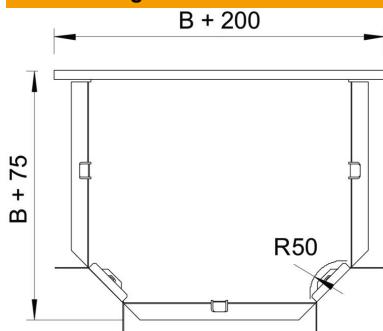

Breite	200 mm
Breite	8 in
Höhe	60 mm
Maß	200 mm
B	
Maß R	50 mm

Technisches Datenblatt

T-Abzweigstück 60 FT

Artikelnummer: 7117209



Technische Daten

Abbiegung (Winkel)	90°
Ausführung Verbinder	Mitgelieferter Verbinder
Funktionserhalt	nein
NATO Lochbild	nein
Richtungsänderung	horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Weitspann-Ausführung	nein
Art des Verbinder Kabeltragsystem	geschraubt
Holmstärke	1,25 mm