


Technisches Datenblatt

T-Abzweigstück 60 FT

Artikelnummer: 7117396

OBO
BETTERMANN

T-Abzweigstück, horizontal, für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm. Formteil in runder Ausführung. Der Innenradius des Formteils beträgt 150 mm. Alle Seiten sind für die gleiche Kabelrinnenbreite. Befestigungsmaterialien sind separat zu bestellen.

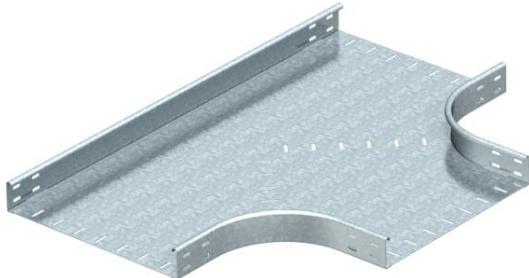

St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	7117396
Typ	RT 640 FT
Bezeichnung 1	T-Abzweigstück
Bezeichnung 2	horizontal, runde Bauform
Hersteller	OBO
Dimension	60x400
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	746 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

T-Abzweigstück 60 FT

Artikelnummer: 7117396

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

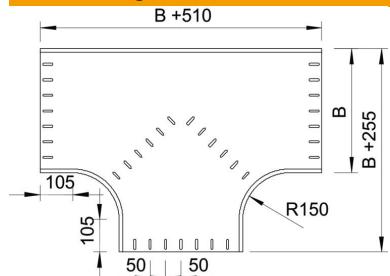

Breite	400 mm
Breite	16 in
Höhe	60 mm
Maß B	400 mm
Maß R	150 mm

Technische Daten

Abbiegung (Winkel)	90°
Ausführung Verbinder	ohne Verbinder
Funktionserhalt	nein
NATO Lochbild	nein
Richtungsänderung	horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Weitspann-Ausführung	nein
Art des Verbinders Kabeltragsystem	geschraubt
Holmstärke	1,25 mm