

Technisches Datenblatt

Anbau-Abzweigstück 60 FT

Artikelnummer: 7120468



Anbau-Abzweigstück für die horizontale Verlegung von Kabelrinnen Typ RKS 605.



CE

St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

| | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Artikelnummer | 7120468 |
| Typ | RAA 605 FT |
| Bezeichnung 1 | Anbau-Abzweigstück |
| Bezeichnung 2 | eckige Ausführung |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 60x50 |
| Farbe | zink |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
| Oberflächennorm | DIN EN ISO 1461 |
| Kleinste VK-Einheit | 1 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 30,3 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 1,1108 kg CO2e / 1 Stück |


Technisches Datenblatt

Anbau-Abzweigstück 60 FT

OBO
BETTERMANN

Artikelnummer: 7120468

Abmessungen

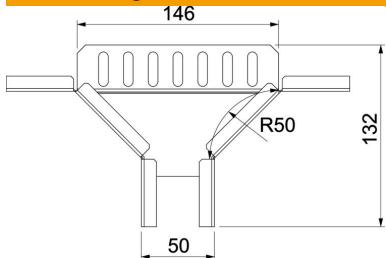

| | |
|--------|-------|
| Breite | 50 mm |
| Höhe | 60 mm |
| Höhe | 2 in |
| Maß B | 50 mm |
| Maß R | 50 mm |

Technische Daten

| | |
|------------------------------------|--------------------------|
| Abbiegung (Winkel) | 90° |
| Abgehende Breite | 50 mm |
| Ausführung Verbinder | Mitgelieferter Verbinder |
| Funktionserhalt | nein |
| NATO Lochbild | nein |
| Richtungsänderung | horizontal |
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
| Weitspann-Ausführung | nein |
| Art des Verbinders Kabeltragsystem | geschraubt |