


Technisches Datenblatt

Anbau-Abzweigstück 60 FT

Artikelnummer: 7121210

OBO
BETTERMANN

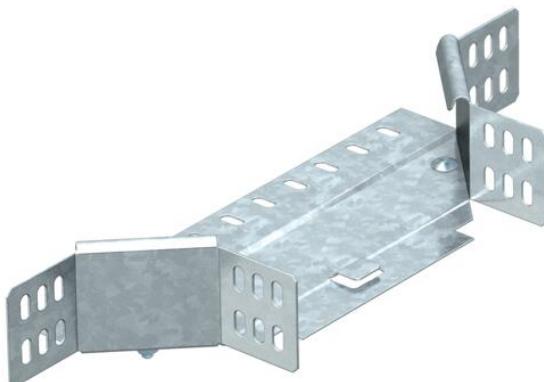

Anbau-Abzweigstück für den horizontalen und vertikalen Einsatz. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.
Das Formteil wird in unmontiertem Zustand geliefert.
Inklusive anteiligem Befestigungsmaterial.


CE UK
CA

Stahl
tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	7121210
Typ	RAA 620 FT
Bezeichnung 1	Anbau-Abzweigstück
Bezeichnung 2	mit 2 Winkelverbindern
Hersteller	OBO
Dimension	60x200
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	57,5 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Abmessungen

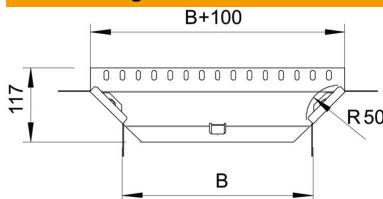

Breite	200 mm
Breite	8 in
Höhe	60 mm
Höhe	2 in
Maß	200 mm
B	
Maß R	50 mm

Technisches Datenblatt

Anbau-Abzweigstück 60 FT

Artikelnummer: 7121210



Technische Daten

Abbiegung (Winkel)	90°
Ausführung Verbinder	Mitgelieferter Verbinder
Funktionserhalt	ja
Materialstärke Bodenblech	1 mm
NATO Lochbild	nein
Richtungsänderung	horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Weitspann-Ausführung	nein
Art des Verbinders Kabeltragsystem	geschraubt
Holmstärke	1,25 mm