

# Technisches Datenblatt

## Anbau-Abzweigstück 60 FT

Artikelnummer: 7121318



Anbau-Abzweigstück für den horizontalen und vertikalen Einsatz. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.  
Das Formteil wird in unmontiertem Zustand geliefert.  
Inklusive anteiligem Befestigungsmaterial.


CE UK  
CA

- St Stahl  
FT tauchfeuerverzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	7121318
Typ	RAA 630 FT
Bezeichnung 1	Anbau-Abzweigstück
Bezeichnung 2	mit 2 Winkelverbindern
Hersteller	OBO
Dimension	60x300
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	67,1 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

### Abmessungen

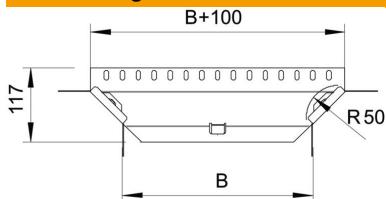

Breite	300 mm
Breite	12 in
Höhe	60 mm
Höhe	2 in
Maß	300 mm
B	
Maß R	50 mm

# Technisches Datenblatt

## Anbau-Abzweigstück 60 FT

Artikelnummer: 7121318



### Technische Daten

Abbiegung (Winkel)	90°
Ausführung Verbinder	Mitgelieferter Verbinder
Funktionserhalt	ja
Materialstärke Bodenblech	1 mm
NATO Lochbild	nein
Richtungsänderung	horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Weitspann-Ausführung	nein
Art des Verbinders Kabeltragsystem	geschraubt
Holmstärke	1,25 mm