


# Technisches Datenblatt

## Deckel für 90°-Bogen FS

Artikelnummer: 7129653

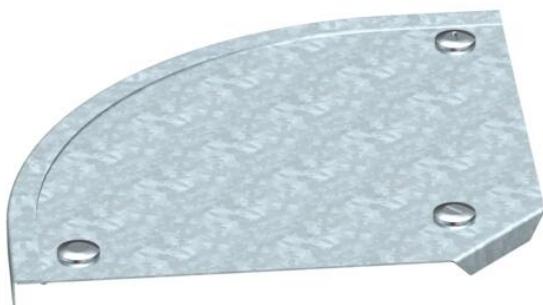

Deckel für 90°-Bogen mit vormontierten Drehriegeln.  
Der Deckel kann bei allen Seitenhöhen von Formteilen eingesetzt werden.



**St** Stahl

**FS** bandverzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	7129653
Typ	DFB 90 300 FS
Bezeichnung 1	Deckel Bogen 90°
Bezeichnung 2	mit Drehriegeln, für RB 90 300
Hersteller	OBO
Dimension	B300mm
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	100 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

## Deckel für 90°-Bogen FS

Artikelnummer: 7129653

**OBO**  
BETTERMANN

### Abmessungen

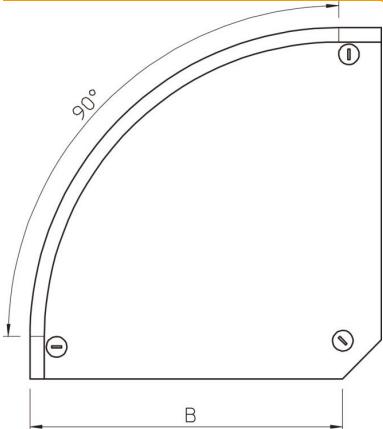

Breite	300 mm
Breite	12 in
Höhe	35 mm
Blechstärke	0,04 in
Blechstärke	1 mm
Maß	300 mm
B	
Maß H	15 mm

### Technische Daten

Abbiegung (Winkel)	90°
Anzahl Drehriegel	3 St.
Befestigungsart	Drehriegel
Funktionserhalt	nein
Geeignet für Gitterrinne	nein
Geeignet für Kabelleiter	ja
Geeignet für Kabelrinne	ja
Richtungsänderung	horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Scharnierend	nein