

# Technisches Datenblatt

## 90°-Bogen 60 A2

Artikelnummer: 7134138



Bogen 90°, horizontal, für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.  
Die Breite 100 mm ist in eckiger Ausführung und entspricht nicht der Abbildung.  
Das Formteil wird in unmontierter Zustand geliefert.

Inklusive anteiligem Befestigungsmaterial.



**A2** Edelstahl, rostfrei

**2B** blank, nachbehandelt

### Stammdaten

Artikelnummer	7134138
Typ	RB 90 630 A2
Bezeichnung 1	Bogen 90°
Bezeichnung 2	horizontal, mit Winkelverbinder
Hersteller	OBO
Dimension	60x300
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	166,6 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

## 90°-Bogen 60 A2

Artikelnummer: 7134138

**OBO**  
BETTERMANN

### Abmessungen

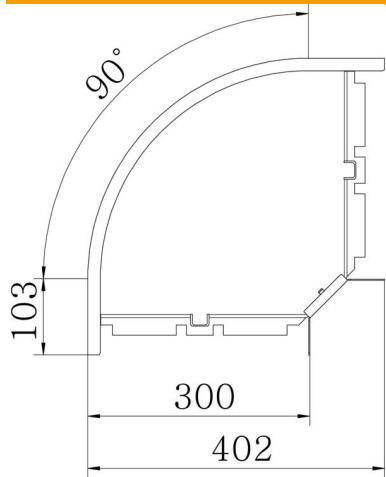

Breite	300 mm
Breite	12 in
Höhe	60 mm
Höhe	2 in
Blechstärke	1 mm
Maß B	300 mm
Maß R	50 mm

### Technische Daten

Abbiegung (Winkel)	90°
Ausführung Verbinder	Mitgelieferter Verbinder
Funktionserhalt	nein
Montagelochung im Boden	nein
NATO Lochbild	nein
Richtungsänderung	horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Seitenlochung	nein
Weitspann-Ausführung	nein
Art des Verbinders Kabeltragsystem	geschraubt