

Technisches Datenblatt

Deckel für 90°-Bogen Magic DD

Artikelnummer: 7138548



Deckel für 90° Bogen mit vormontierten Drehriegeln.
Der Deckel kann bei Formteilen in allen Seitenhöhen eingesetzt werden.



St Stahl

DD bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip

Stammdaten

Artikelnummer	7138548
Typ	DFBM 90 400 DD
Bezeichnung 1	Deckel Bogen 90°
Bezeichnung 2	für Bogen RBM 90 400
Hersteller	OBO
Dimension	B=400mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	165 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Deckel für 90°-Bogen Magic DD

Artikelnummer: 7138548

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

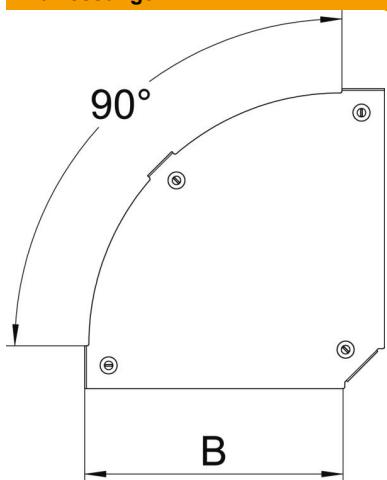

Breite	400 mm
Breite	16 in
Blechstärke	0,05 in
Blechstärke	1,25 mm
Maß	
B	400 mm

Technische Daten

Abbiegung (Winkel)	90°
Befestigungsart	Drehriegel
Funktionserhalt	nein
Geeignet für Gitterrinne	nein
Geeignet für Kabelleiter	nein
Geeignet für Kabelrinne	ja
Richtungsänderung	horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Scharnierend	nein