

Technisches Datenblatt

Deckel für 90°-Bogen Magic DD

Artikelnummer: 7138550



Deckel für 90° Bogen mit vormontierten Drehriegeln.
Der Deckel kann bei Formteilen in allen Seitenhöhen eingesetzt werden.



St

Stahl

DD

bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip

Stammdaten

Artikelnummer	7138550
Typ	DFBM 90 500 DD
Bezeichnung 1	Deckel Bogen 90°
Bezeichnung 2	für Bogen RBM 90 500
Hersteller	OBO
Dimension	B=500mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	244,1 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Deckel für 90°-Bogen Magic DD

Artikelnummer: 7138550



Abmessungen

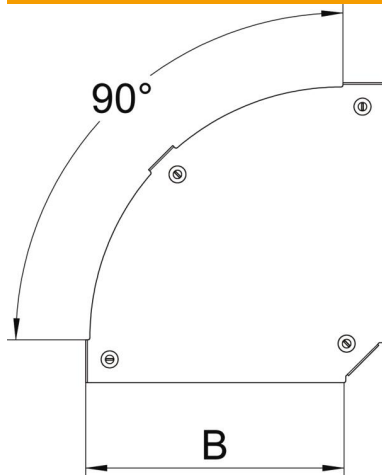

Breite	500 mm
Blechstärke	0,05 in
Blechstärke	1,25 mm
Maß B	500 mm

Technische Daten

Abbiegung (Winkel)	90°
Befestigungsart	Drehriegel
Funktionserhalt	nein
Geeignet für Gitterrinne	nein
Geeignet für Kabelleiter	nein
Geeignet für Kabelrinne	ja
Richtungsänderung	horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Scharnierend	nein