

Technisches Datenblatt

Dosenbohrerschott PYROPLUG® Shell

OBO
BETTERMANN

Artikelnummer: 7202628



Rohrschale für Kabelschott bestehend aus einer einteiligen, harten Rohrhülse und zwei weichen Stopfen mit 50 mm Durchmesser. Rohrhülse und Stopfen vor Wasser schützen, um ein sicheres Aufschäumen im Brandfall zu garantieren. Anwendung im Innenbereich.
FBA-D Rohrschalen, FBA-DS Stopfen, FBA-M Brandschutzmasse, FBA-D-BS Beipackset, Wandschild



Dauerelastischer, geschlossenporiger Schaumstoff

Stammdaten

Artikelnummer	7202628
Typ	FBA-D150
Bezeichnung 1	Dosenbohrerschott
Hersteller	OBO
Dimension	Ø78x150mm
Farbe	rot
Werkstoff	Dauerelastischer, geschlossenporiger Schaumstoff
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	19,2 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt


Dosenbohrerschott PYROPLUG® Shell

Artikelnummer: 7202628

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

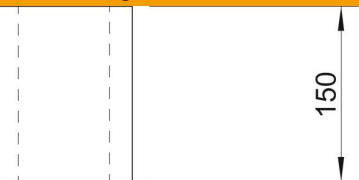	Länge Breite Maß L	150 mm 78 mm 150 mm
---	--------------------------	---------------------------

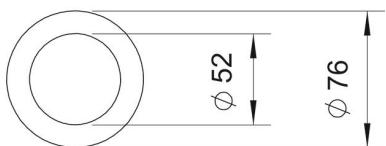

Technische Daten

Ausführung Brandschutz	Schottkasten
Form	rund
für Öffnung max.	100 mm
für Öffnung min.	78 mm
Zubehör erforderlich	ja