

Technisches Datenblatt

Kalziumsilikatplatte

Artikelnummer: 7202904

OBO
BETTERMANN



Kalziumsilikatplatte, als Auflageunterstützung, zum Bau von Rahmen im Durchbruch und zum Aufdoppeln bei geringen Wandstärken.
Baustoffklasse EN 13501 - A1 nicht brennbar.

CE

Kalziumsilikat

Stammdaten

Artikelnummer	7202904
Typ	KSI-P2
Bezeichnung 1	Kalziumsilikatplatte
Bezeichnung 2	für Brandschutzanwendungen
Hersteller	OBO
Dimension	500x250x30mm
Farbe	grauweiß
Werkstoff	Kalziumsilikat
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	111kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Kalziumsilikatplatte

Artikelnummer: 7202904



Abmessungen

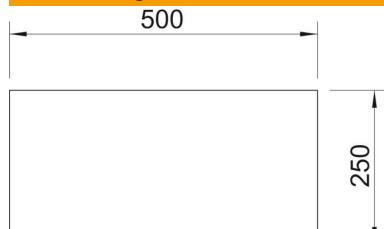

Abmessung	500x250x30
Länge	500 mm
Breite	250 mm
Höhe	30 mm
Maß B	250 mm
Maß D min.	30 mm
Maß L	500 mm



Technische Daten

Art des Zubehörs | Kalziumsilikatplatte