

# Technisches Datenblatt

## PYROPLUG® MagicBox, vierseitig, Innenhöhe 60 mm

Artikelnummer: 7204012

**OBO**  
BETTERMANN



Brandschutzbox als Abschottungssystem aus zweiteiligem Edelstahlgehäuse mit intumeszierenden Brandschutzeinlagen. Einsetzbar in Wänden und Decken. Schnelle Montage durch wiederlösbare Magic-Verbindung. Innenraum vollständig mit Installationen belegbar. Anwendung im Innenbereich. Verschluss der Restöffnungen mit Brandschutzschaum PYROSIT® NG, besonders einfach bei schwierigen Geometrien. CE-gekennzeichnetes Bauprodukt mit allgemeiner Bauartgenehmigung. Feuerwiderstandsklasse EI90 (feuerbeständig). Inklusive Graphitstreifen.

CE

A2 Edelstahl, rostfrei

2B blank, nachbehandelt

### Stammdaten

Artikelnummer	7204012
Typ	PMB 640-4 A2
Bezeichnung 1	Brandschutzbox vierseitig
Bezeichnung 2	mit intumeszierenden Einlagen
Lieferbar ab	04.10.2022
Hersteller	OBO
Dimension	300x423x130
Farbe	edelstahl
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	563,1 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

## PYROPLUG® MagicBox, vierseitig, Innenhöhe 60 mm

Artikelnummer: 7204012



### Abmessungen

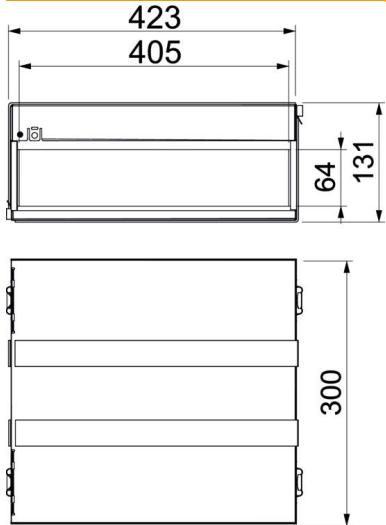

Länge	300 mm
Breite	423 mm
Höhe	131 mm
Maß d	405 mm
Maß D min.	423 mm

### Technische Daten

Ausführung Brandschutz	Schottkasten
Form	eckig
Zubehör erforderlich	ja
Innenhöhe	64 mm
Innenbreite	405 mm