

Technisches Datenblatt

PYROPLUG® MagicBox, vierseitig, Innenhöhe 110 mm

Artikelnummer: 7204136



Brandschutzbox als Abschottungssystem aus zweiteiligem Edelstahlgehäuse mit intumeszierenden Brandschutzeinlagen. Einsetzbar in Wänden und Decken. Schnelle Montage durch wiederlösbare Magic-Verbindung. Innenraum vollständig mit Installationen belegbar. Anwendung im Innenbereich. Verschluss der Restöffnungen mit Brandschutzschaum PYROSIT® NG, besonders einfach bei schwierigen Geometrien. CE-gekennzeichnetes Bauprodukt mit allgemeiner Bauartgenehmigung. Feuerwiderstandsklasse EI90 (feuerbeständig). Inklusive Graphitstreifen.



- A2** Edelstahl, rostfrei
- 2B** blank, nachbehandelt

Stammdaten

Artikelnummer	7204136
Typ	PMB 150-4 A2
Bezeichnung 1	Brandschutzbox vierseitig
Bezeichnung 2	mit intumeszierenden Einlagen
Lieferbar ab	04.10.2022
Hersteller	OBO
Dimension	300x523x181
Farbe	edelstahl
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4113
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	740 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

PYROPLUG® MagicBox, vierseitig, Innenhöhe 110 mm

Artikelnummer: 7204136



Abmessungen

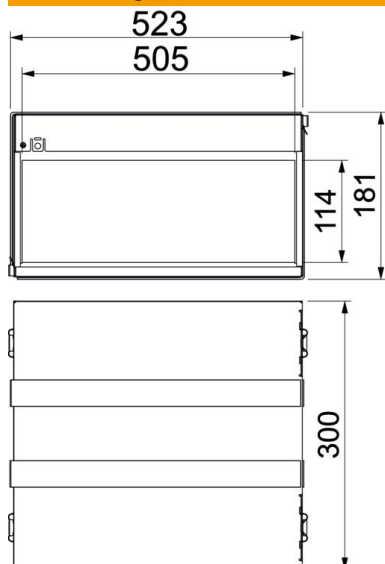

Länge	300 mm
Breite	523 mm
Höhe	181 mm
Maß d	505 mm
Maß D min.	523 mm

Technische Daten

Ausführung Brandschutz	Schottkasten
Form	eckig
Zubehör erforderlich	ja
Innenhöhe	114 mm
Innenbreite	505 mm