

Technisches Datenblatt

PYROPLUG® MagicBox, dreiseitig, Innenhöhe 110 mm

Artikelnummer: 7204162

OBO
BETTERMANN



Brandschutzbox als Abschottungssystem aus einteiligem Edelstahlgehäuse mit intumeszierenden Brandschutzeinlagen. Einsetzbar in Wänden auf dem Rohfußboden, unterhalb von Systemböden und als Abschottung von Steigetraschen in Decken. Innenraum vollständig mit Installationen belegbar. Anwendung im Innenbereich. Verschluss der Restöffnungen mit Brandschutzschaum PYROSIT® NG, besonders einfach bei schwierigen Geometrien. CE-gekennzeichnetes Bauprodukt mit allgemeiner Bauartgenehmigung. Feuerwiderstandsklasse EI90 (feuerbeständig). Inklusive Graphitstreifen.

CE

A2 Edelstahl, rostfrei

2B blank, nachbehandelt

Stammdaten

Artikelnummer	7204162
Typ	PMB 140-3 A2
Bezeichnung 1	Brandschutzbox dreiseitig
Bezeichnung 2	mit intumeszierenden Einlagen
Lieferbar ab	04.10.2022
Hersteller	OBO
Dimension	300x423x166
Farbe	edelstahl
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4113
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	445,7 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

PYROPLUG® MagicBox, dreiseitig, Innenhöhe 110 mm


Artikelnummer: 7204162



Abmessungen

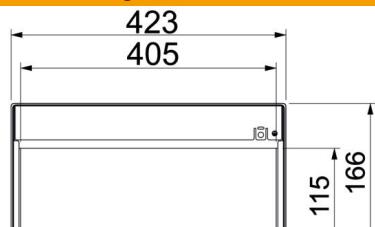

Länge	300 mm
Breite	423 mm
Höhe	166 mm
Maß d	405 mm
Maß D min.	423 mm

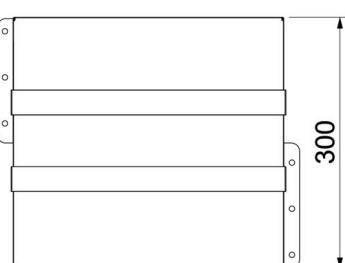

Technische Daten

Ausführung Brandschutz	Schottkasten
Form	eckig
Zubehör erforderlich	ja
Innenhöhe	115 mm
Innenbreite	405 mm