

# Technisches Datenblatt

## Rohrschale PYROCOMB® Intube, Ø60 mm

Artikelnummer: 7204290

**OBO**  
BETTERMANN

Innenbeschichtete Rohrschalen mit Klickverschluss. Innenraum vollständig mit Kabeln und Elektroinstallationsrohren belegbar. Anwendung im Innenbereich. CE-gekennzeichnetes, europäisch zugelassenes Bauprodukt gemäß ETA-13/0904 und deutscher allgemeiner Bauartgenehmigung. Feuerwiderstand bis 120 Minuten.

Verschluss mit 2 mitgelieferten Schaumstopfen. Die Oberflächenversiegelung erfolgt mit der Beschichtungsmasse PYROCOAT® ASX.

In einigen Anwendungsfällen ist der Einsatz von metallischen Spannbändern zur Sicherung der Rohrschalen in leichten Trennwänden vorgeschrieben. Details sind der Montageanleitung/Zulassung zu entnehmen.



CE

**PVC** Polyvinylchlorid

### Stammdaten

Artikelnummer	7204290
Typ	CTS 06150
Bezeichnung 1	Rohrschale
Bezeichnung 2	innenbeschichtet
Hersteller	OBO
Dimension	51x150mm
Farbe	grau
Werkstoff	Polyvinylchlorid
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	17,5 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

# Technisches Datenblatt


## Rohrschale PYROCOMB® Intube, Ø60 mm

Artikelnummer: 7204290

**OBO**  
BETTERMANN

### Abmessungen

1	1	150	Länge	150 mm
1	1		Maß	60 mm
1	1		B	
1	1		Maß D min.	50,6 mm
1	1		Maß L	150 mm

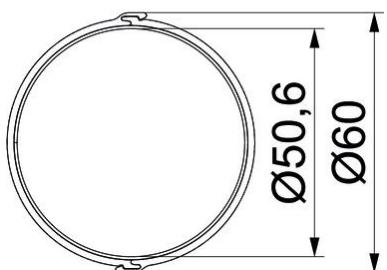

### Technische Daten

Ausführung Brandschutz	Fertigteilenschott
Form	rund
für Öffnung min.	65 mm
Zubehör erforderlich	nein