

Technisches Datenblatt

Halbschale PYROCOMB® Intube

Artikelnummer: 7204306

OBO
BETTERMANN



Innenbeschichtete Halbschale, die im Innenraum vollständig mit Kabeln und Elektroinstallationsrohren belegt werden kann. Anwendung im Innenbereich. CE-gekennzeichnetes, europäisch zugelassenes Bauprodukt gemäß ETA-13/0904 und deutscher allgemeiner Bauartgenehmigung. Feuerwiderstand bis 120 Minuten.

Verschluss mit einem mitgelieferten Schaumstopfen. Die Oberflächenversiegelung erfolgt mit der Beschichtungsmasse PYROCOAT® ASX. Das System ist besonders für den Unterflurbereich geeignet.

Details sind der Montageanleitung/Zulassung zu entnehmen.

CE

PVC Polyvinylchlorid

Stammdaten

Artikelnummer	7204306
Typ	CTS-HP200
Bezeichnung 1	Halbschale
Bezeichnung 2	innenbeschichtet
Hersteller	OBO
Dimension	200x116x65mm
Farbe	grau
Werkstoff	Polyvinylchlorid
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	20 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Technisches Datenblatt


Halbschale PYROCOMB® Intube

Artikelnummer: 7204306

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

200	Länge	200 mm
	Maß	118 mm
	B	
	Maß D min.	106 mm
	Maß L	200 mm

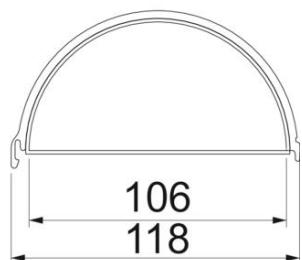

Technische Daten

Ausführung Brandschutz	sonstige
Form	rund
für Öffnung max.	165 mm
für Öffnung min.	125 mm
Zubehör erforderlich	nein