

Technisches Datenblatt

Ankerstange

Artikelnummer: 7205220



Die Ankerstange FIS A mit Sechskanutmutter und Unterlegscheibe ist eine Systemkomponente für die Verwendung mit dem Injektionsmörtel FIS V Plus. Entsprechend der jeweiligen Zulassung des Injektionsmörtels ist die Ankerstange für die Verankerung im Mauerwerk oder Beton geeignet.

St	Stahl
G	galvanisch verzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	7205220
Typ	FIS A M6x110
Bezeichnung 1	Ankerstange
Bezeichnung 2	für Beton und Mauerwerk
Hersteller	OBO
Dimension	6x110
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch verzinkt
Oberflächennorm	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	2,2 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Ankerstange

Artikelnummer: 7205220



Abmessungen

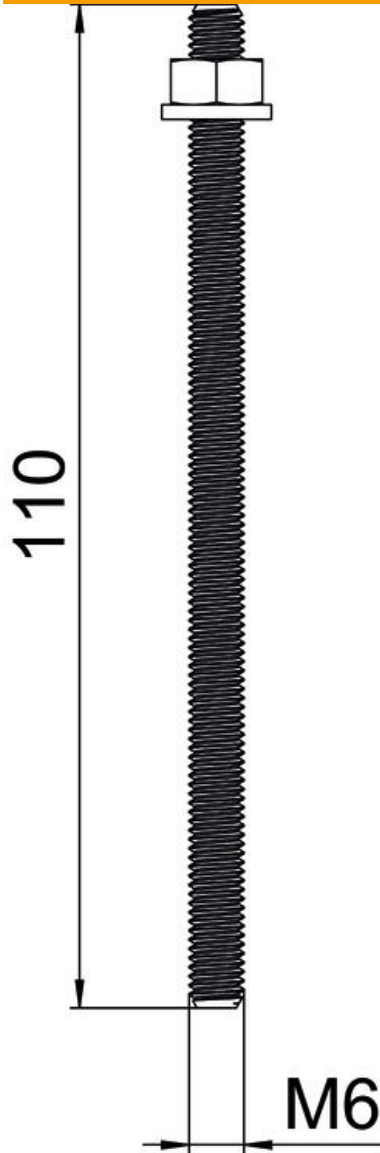

Länge	110 mm
Maß D	6 mm
Maß d	6 mm
Maß L	110 mm

Technische Daten

Festigkeitsklasse	5.8
Gewinde	M6
Gewinde metrisch	6
Gewindeart	metrisch
Mit Außengewinde	ja
Tiefenmarkierung	nein