

Die Ankerstange FIS A mit Sechskanutmutter und Unterlegscheibe ist eine Systemkomponente für die Verwendung mit dem Injektionsmörtel FIS V Plus. Entsprechend der jeweiligen Zulassung des Injektionsmörtels ist die Ankerstange für die Verankerung im Mauerwerk oder Beton geeignet.

St	Stahl
G	galvanisch verzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	7205222
Typ	FIS A M8x110
Bezeichnung 1	Ankerstange
Bezeichnung 2	für Beton und Mauerwerk
Hersteller	OBO
Dimension	8x110
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch verzinkt
Oberflächennorm	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	4,15 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Ankerstange

Artikelnummer: 7205222



Abmessungen

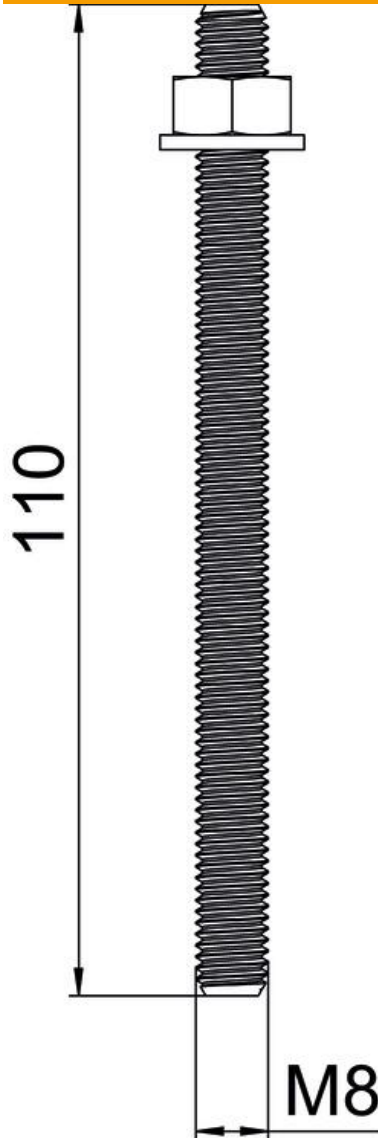

Länge	110 mm
Maß D	8 mm
Maß d	8 mm
Maß L	110 mm

Technische Daten

Festigkeitsklasse	8.8
Gewinde	M8
Gewinde metrisch	8
Gewindeart	metrisch
Mit Außengewinde	ja
Tiefenmarkierung	nein