




Die Ankerstange FIS A mit Sechskanutmutter und Unterlegscheibe ist eine Systemkomponente für die Verwendung mit dem Injektionsmörtel FIS V Plus. Entsprechend der jeweiligen Zulassung des Injektionsmörtels ist die Ankerstange für die Verankerung im Mauerwerk oder Beton geeignet.

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| <b>St</b> | Stahl               |
| <b>G</b>  | galvanisch verzinkt |

### Stammdaten

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Artikelnummer       | 7205224                    |
| Typ                 | FIS A M10x130              |
| Bezeichnung 1       | Ankerstange                |
| Bezeichnung 2       | für Beton und Mauerwerk    |
| Hersteller          | OBO                        |
| Dimension           | 10x130                     |
| Farbe               | zink                       |
| Werkstoff           | Stahl                      |
| Oberfläche          | galvanisch verzinkt        |
| Oberflächennorm     | EN ISO 19598 / EN ISO 4042 |
| Kleinste VK-Einheit | 10                         |
| Mengeneinheit       | Stück                      |
| Gewicht             | 7,9 kg                     |
| Gewichtseinheit     | kg/100 St.                 |

### Abmessungen

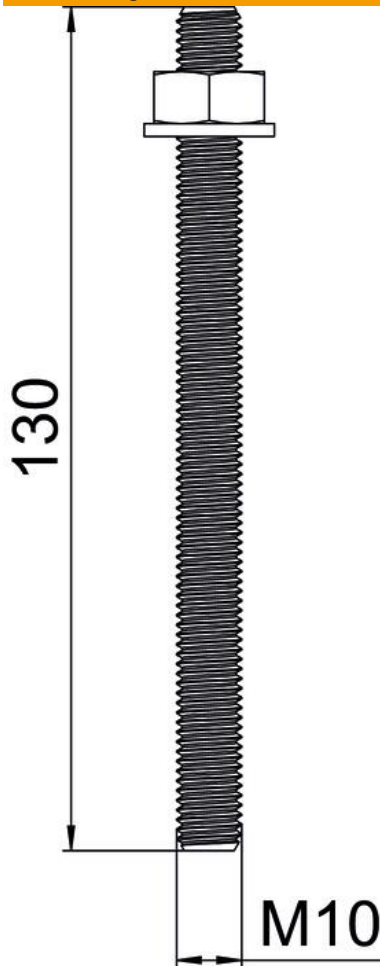

|       |        |
|-------|--------|
| Länge | 130 mm |
| Maß D | 10 mm  |
| Maß d | 10 mm  |
| Maß L | 130 mm |

### Technische Daten

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Festigkeitsklasse | 5.8      |
| Gewinde           | M10      |
| Gewinde metrisch  | 10       |
| Gewindeart        | metrisch |
| Mit Außengewinde  | ja       |
| Tiefenmarkierung  | nein     |