




Die Ankerstange FIS A mit Sechskanutmutter und Unterlegscheibe ist eine Systemkomponente für die Verwendung mit dem Injektionsmörtel FIS V Plus. Entsprechend der jeweiligen Zulassung des Injektionsmörtels ist die Ankerstange für die Verankerung im Mauerwerk oder Beton geeignet.

St	Stahl
G	galvanisch verzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	7205226
Typ	FIS A M10x150
Bezeichnung 1	Ankerstange
Bezeichnung 2	für Beton und Mauerwerk
Hersteller	OBO
Dimension	10x150
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch verzinkt
Oberflächennorm	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	8,9 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Abmessungen

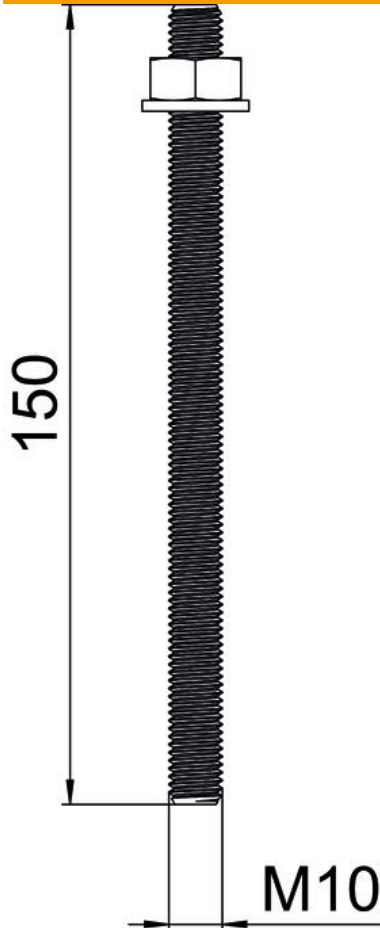

Länge	150 mm
Maß D	10 mm
Maß d	10 mm
Maß L	150 mm

Technische Daten

Festigkeitsklasse	5.8
Gewinde	M10
Gewinde metrisch	10
Gewindeart	metrisch
Mit Außengewinde	ja
Tiefenmarkierung	nein