



Die Ankerstange FIS A mit Sechskanutmutter und Unterlegscheibe ist eine Systemkomponente für die Verwendung mit dem Injektionsmörtel FIS V Plus. Entsprechend der jeweiligen Zulassung des Injektionsmörtels ist die Ankerstange für die Verankerung im Mauerwerk oder Beton geeignet.

St	Stahl
G	galvanisch verzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	7205228
Typ	FIS A M12x160
Bezeichnung 1	Ankerstange
Bezeichnung 2	für Beton und Mauerwerk
Hersteller	OBO
Dimension	12x160
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch verzinkt
Oberflächennorm	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	13,9 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Ankerstange

Artikelnummer: 7205228



Abmessungen

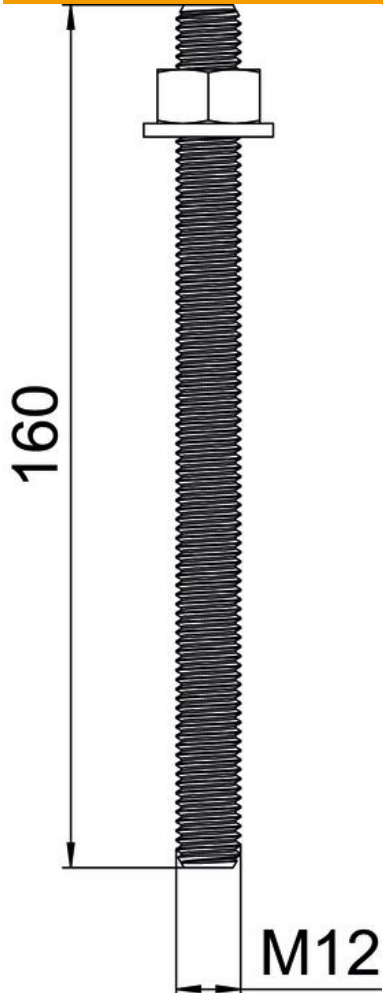

Länge	160 mm
Maß D	12 mm
Maß d	12 mm
Maß L	160 mm

Technische Daten

Festigkeitsklasse	5.8
Gewinde	M12
Gewinde metrisch	12
Gewindeart	metrisch
Mit Außengewinde	ja
Tiefenmarkierung	nein