

Technisches Datenblatt

Ankerstange, rostfrei

Artikelnummer: 7205230



Die Ankerstange FIS A mit Sechskantmutter und Unterlegscheibe ist eine Systemkomponente für die Verwendung mit dem Injektionsmörtel FIS V Plus. Entsprechend der jeweiligen Zulassung des Injektionsmörtels ist die Ankerstange für die Verankerung im Mauerwerk oder Beton geeignet.

D4 Edelstahl, rostfrei

BK blank

Stammdaten

Artikelnummer	7205230
Typ	FIS A M8x110 R
Bezeichnung 1	Ankerstange
Bezeichnung 2	für Beton und Mauerwerk
Hersteller	OBO
Dimension	8x110
Farbe	edelstahl
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei
Oberfläche	blank
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	4,15 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Ankerstange, rostfrei

Artikelnummer: 7205230



Abmessungen

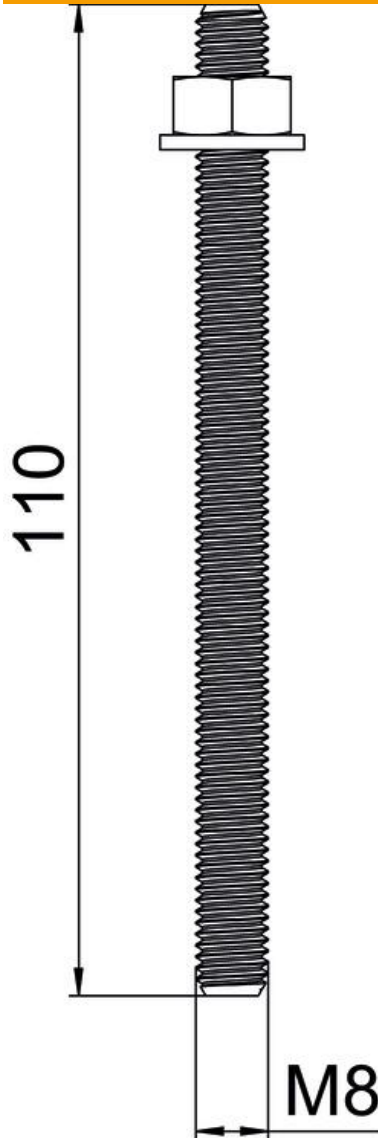

Länge	110 mm
Maß D	8 mm
Maß d	8 mm
Maß L	110 mm

Technische Daten

Festigkeitsklasse	A4-70
Gewinde	M8
Gewinde metrisch	8
Gewindeart	metrisch
Mit Außengewinde	ja
Tiefenmarkierung	nein