

Technisches Datenblatt

Einsteckdichtung für FireBox T-Serie

Artikelnummer: 7205679



Die weiche Einsteckdichtung kann durch stufenweises Abschneiden dem jeweiligen Kabeldurchmesser angepasst werden.
Farbe: pastellorange.



TPE Thermoplastisches Elastomer

Stammdaten

Artikelnummer	7205679
Typ	EDK 40 OR
Bezeichnung 1	Einsteckdichtung für Kabel
Bezeichnung 2	für FireBox T-Serie
Hersteller	OBO
Dimension	M40
Farbe	pastellorange; RAL 2003
Werkstoff	Thermoplastisches Elastomer
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,534 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO ₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0404 kg CO ₂ e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Einsteckdichtung für FireBox T-Serie

Artikelnummer: 7205679



Abmessungen

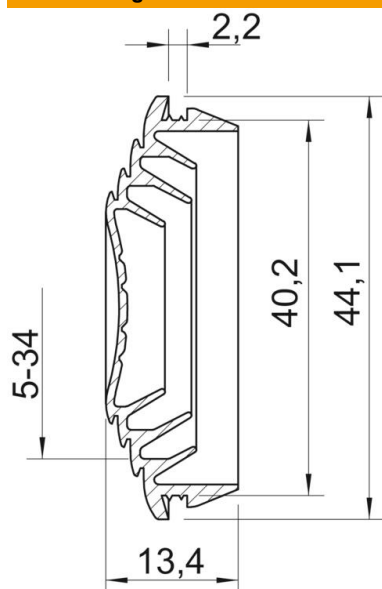

Maß A	2,2 mm
Maß D1	44,1 mm
Maß D2	40,2 mm
Maß D3	5 mm
Maß D4	10 mm
Maß D5	15 mm
Maß D6	18
Maß D7	22
Maß D8	27
Maß D9	34
Maß L	13,4 mm

Technische Daten

Ausführung	abschneidbar
für Durchmesser max.	34 mm
für Durchmesser min.	0 mm
für Wandstärke min.	2,2
Größe	M40
Halogenfrei	nein
Nenndurchmesser	40 mm