

Technisches Datenblatt

Keramikklemme, einfach

Artikelnummer: 7205704



Hochtemperaturbeständige Keramikklemme zum Nachrüsten der FireBox T-Serie. Geprüft nach DIN EN 60998-2-1:2004.



Steatit

Stammdaten

Artikelnummer	7205704
Typ	TK 10
Bezeichnung 1	Keramikklemme
Bezeichnung 2	für FireBox T
Hersteller	OBO
Dimension	10 mm ²
Farbe	creme
Werkstoff	Steatit
Kleinste VK-Einheit	5
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	1,93 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0025 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Keramikklemme, einfach

Artikelnummer: 7205704



Abmessungen

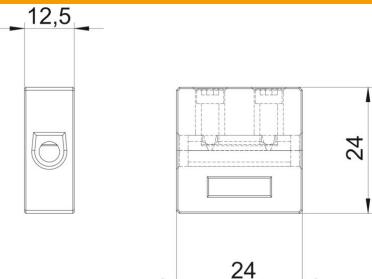

Länge	12,5 mm
Breite	24 mm
Höhe	24 mm

Technische Daten

Abschlussplatte erforderlich	nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig max.	10 mm ²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig min.	4 mm ²
Anschlussposition	seitlich
Anzahl der Klemmstellen	2
Anzahl der Klemmstellen je Pol	2
Ausführung elektrischer Anschluss 1	Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2	Schraubanschluss
Explosionsgeprüfte Ausführung	nein
Isolierstoff	Keramik
Montageart	sonstige
Nennquerschnitt max.	10 mm ²
Nennquerschnitt min.	4 mm ²
Nennspannung	400 V
Nennstrom	57 A
Polzahl	1
Temperaturereinsatzbereich max.	250 °C
Temperaturereinsatzbereich min.	0 °C
Transparent	nein