

Technisches Datenblatt

Distanzhülsen für isolierte Decken

Artikelnummer: 7205901



Die Distanzhülsen zur Montage von Abhängebügeln unter isolierten Decken verhindern das Eindrücken der Isolierung beim Anziehen der Befestigungsschrauben.
Gratarm, innen und außen verzinkt.

| | |
|----|--------------------|
| St | Stahl |
| FT | tauchfeuerverzinkt |

| Stammdaten | |
|---------------------|----------------------|
| Artikelnummer | 7205901 |
| Typ | DHI 060 |
| Bezeichnung 1 | Distanzhülse |
| Bezeichnung 2 | für isolierte Decken |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 33,7x60x3mm |
| Farbe | zink |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
| Oberflächennorm | DIN EN ISO 1461 |
| Kleinste VK-Einheit | 24 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 14 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |


Technisches Datenblatt

Distanzhülsen für isolierte Decken


Artikelnummer: 7205901

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

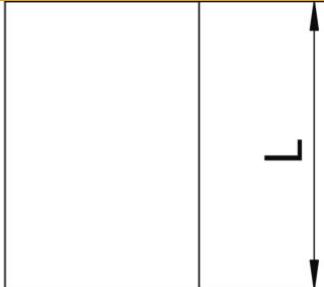

| | |
|----------------|-------|
| Länge Maß L | 60 mm |
| | 60 mm |

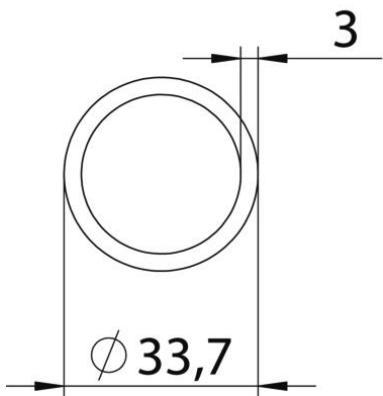

Technische Daten

| | |
|------------------|---------|
| Innendurchmesser | 27,7 mm |
|------------------|---------|