

Technisches Datenblatt

Leitungshalter, senkrecht für PYROLINE®-Brandschutzkanäle, Höhe 20 mm
Artikelnummer: 7215288



Universeller Leitungshalter für die senkrechte Installation von Kabeln und Leitungen in den Brandschutzkanälen PYROLINE® Con aus glasfaserverstärktem Leichtbeton sowie PYROLINE® Rapid aus Stahlblech mit Innenbeschichtung. Die Halter werden über den Kopf der gelösten Befestigungsschraube gesteckt und anschließend mit dieser festgeschraubt. Die Befestigung der Leitungen kann an den Knochen oder in den Langlöchern mit Kabelbindern erfolgen. Damit wird das Kabelgewicht sicher abgefangen. Mindestens 2 Leitungshalter pro Meter bei der Installation vorsehen.

| | |
|----|--------------|
| St | Stahl |
| FS | bandverzinkt |

Stammdaten


| | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Artikelnummer | 7215288 |
| Typ | LHS 20 |
| Bezeichnung 1 | Leitungshalter senkrecht |
| Bezeichnung 2 | für Brandschutzkanal |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 20x20 |
| Farbe | zink |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | bandverzinkt |
| Oberflächennorm | DIN EN 10346 |
| Kleinste VK-Einheit | 10 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 1,345 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,077 kg CO2e / 1 Stück |

Technisches Datenblatt

Leitungshalter, senkrecht für PYROLINE®-Brandschutz-kanäle, Höhe 20 mm
Artikelnummer: 7215288



Abmessungen

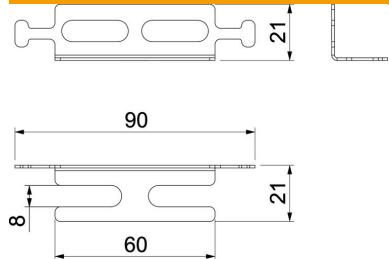

| | |
|--------|-------|
| Länge | 90 mm |
| Breite | 60 mm |
| Höhe | 21 mm |
| Maß | 21 mm |
| B | |
| Maß b | 8 mm |
| Maß H | 21 mm |
| Maß L | 90 mm |
| Maß I | 60 mm |

Technische Daten

Art des Zubehörs | sonstige