

Technisches Datenblatt

Trennbügel für Deckenmontage

Artikelnummer: 7215356



Trennbügel als Installationshilfe bei Deckenmontage des Brandschutzkanals PY-ROLINE® Con D BSK, Typ BSK 090511 und Typ BSK 120511. Montage des Bügels direkt an den Befestigungsdübeln des Brandschutzkanals.



St Stahl

FS bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	7215356
Typ	BSKD-B0511
Bezeichnung 1	Trennbügel
Bezeichnung 2	für BSKD09-K0511/BSKD12-K0511
Hersteller	OBO
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	25
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	7,5 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,1901 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Trennbügel für Deckenmontage

Artikelnummer: 7215356

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

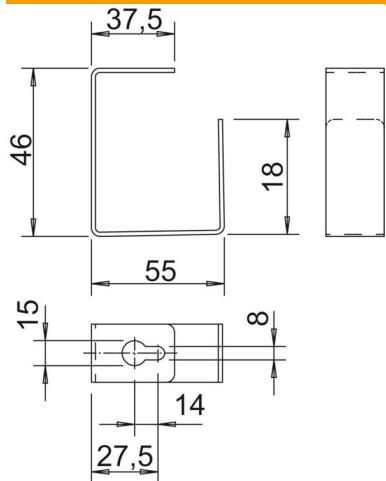

Maß A	27,5 mm
Maß B	55 mm
Maß b	37,5 mm
Maß h	18 mm
Maß H	46 mm

Technische Daten

Befestigungsart	schraubbar
Kanalbreite innen	110 mm
Kanalhöhe innen	50 mm