

Technisches Datenblatt

Trennbügel für Deckenmontage

Artikelnummer: 7215362

OBO
BETTERMANN



Trennbügel als Installationshilfe bei Deckenmontage des Brandschutzkanals PY-ROLINE® Con D BSK, Typ BSK 090521 und Typ BSK 120521. Montage des Bügels direkt an den Befestigungsdübeln des Brandschutzkanals.

 I90 | E30 | I120 | E90

St Stahl

FS bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	7215362
Typ	BSKD-B0521
Bezeichnung 1	Trennbügel
Bezeichnung 2	für BSKD09-K0521/BSKD12-K0521
Hersteller	OBO
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	25
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	14,5 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,4473 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Trennbügel für Deckenmontage

Artikelnummer: 7215362

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

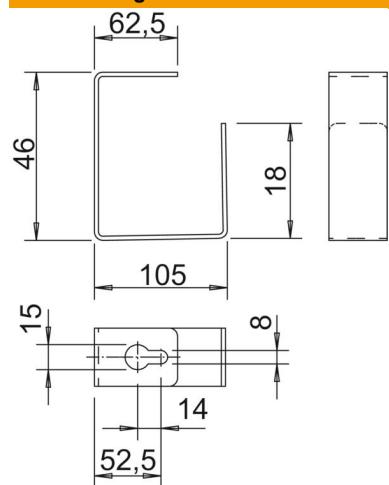

Maß A	52,5 mm
Maß B	105 mm
Maß b	62,5 mm
Maß h	18 mm
Maß H	46 mm

Technische Daten

Befestigungsart	schraubbar
Kanalbreite innen	210 mm
Kanalhöhe innen	50 mm