


Technisches Datenblatt

Trennbügel für Deckenmontage

Artikelnummer: 7215371

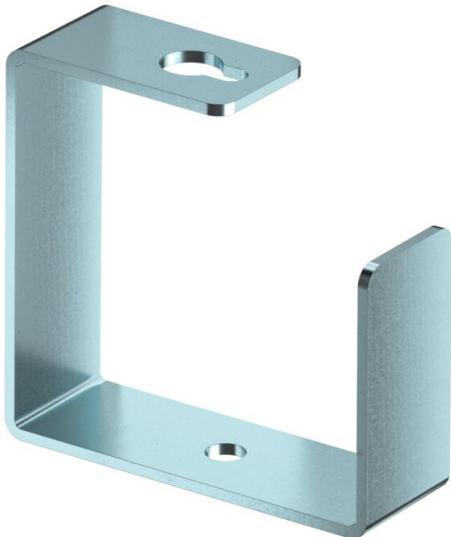

Trennbügel als Installationshilfe zur Kabelverlegung bei Deckenmontage des Brandschutzenkanals Typ BSKD09-1021 und Typ BSKD12-K1021. Montage des Bügels direkt an den Befestigungsdübeln des Brandschutzenkanals.

I90 | E30 | I120 | E90

Stahl

bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	7215371
Typ	BSKD-B1021
Bezeichnung 1	Trennbügel
Bezeichnung 2	für BSKD09-K1021/BSKD12-K1021
Hersteller	OBO
Dimension	105x101x35
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	25
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	23,891 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Trennbügel für Deckenmontage

Artikelnummer: 7215371

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

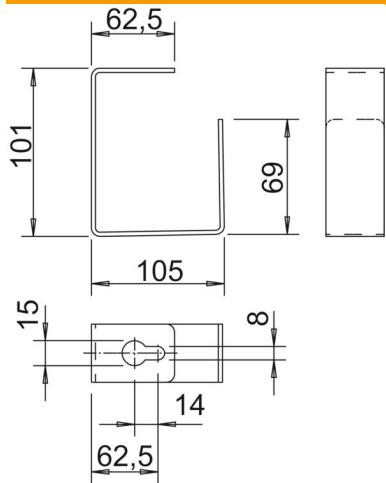

Maß A	52,5 mm
Maß B	105 mm
Maß b	62,5 mm
Maß h	69 mm
Maß H	101 mm

Technische Daten

Befestigungsart	schraubbar
Kanalbreite innen	210 mm
Kanalhöhe innen	105 mm