

Technisches Datenblatt

T-Stück für Brandschutzkanal PYROLINE® Con S BSKH09-K0506

Artikelnummer: 7215633



T-Stück für Brandschutzkanal PYROLINE® Con S, Typ BSKH09-K0506 bestehend aus wasser- und frostbeständigen Glasfaserleichtbeton zur Herstellung von T-Abzweigungen im Kanalverlauf. Fertig montierte Verbindungsbeschläge sorgen für eine schnelle Montage vor Ort, lose aufgelegte Deckel für eine schnelle Revision und Nachbelegung.

Inklusive Verbindungsschrauben und Dichtungsstreifen.
Inklusive Verbindungsschrauben und Dichtungsstreifen.



Glasfaserleichtbeton

Stammdaten

Artikelnummer	7215633
Typ	BSKH09-T0506
Bezeichnung 1	T-Stück
Bezeichnung 2	für BSKH09-K0506
Hersteller	OBO
Dimension	50x60
Farbe	grau
Werkstoff	Glasfaserleichtbeton
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	921 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

T-Stück für Brandschutzkanal PYROLINE® Con S
BSKH09-K0506

Artikelnummer: 7215633



Abmessungen

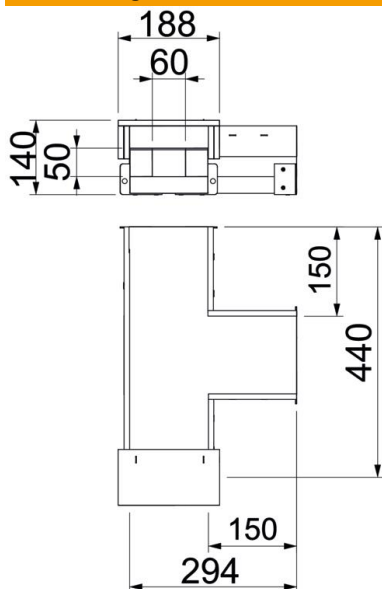

Abmessung Außen	188 x 140
Abmessung Innen	60 x 50
Länge	490 mm
Breite	304 mm
Höhe	140 mm
Maß B	188 mm
Maß b	60 mm
Maß h	50 mm
Maß H	140 mm
Maß L	440 mm
Maß I	294 mm

Technische Daten

Anzahl der beflammbaren Seiten	4
Feuerwiderstandsklasse E - Funktionserhalt	30
Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal	90
Mit Lochung	nein
Trennwände möglich	ja
Ummantelung	ohne
Werkstoff des Isoliermaterials	Glasfaser-Leichtbeton