

Technisches Datenblatt

Installationskanaldeckel, Kanalbreite 100 mm, reinweiß

Artikelnummer: 7218022

OBO
BETTERMANN

Deckel mit werkseitig vorgefertigten Rastsicken für werkzeuglose Montage und durchgängigen Potentialausgleich. Bei gekürzten Deckeln können zusätzliche Rastklammern eingesetzt werden. Die Angaben aus der Montageanleitung sind zu beachten.



CE

St	Stahl
P	pulverbeschichtet

Stammdaten

Artikelnummer	7218022
Typ	PLM LI 100 RW
Bezeichnung 1	Installationskanaldeckel
Bezeichnung 2	mit Brandschutzwolle
Hersteller	OBO
Dimension	12x77x2000
Farbe	reinweiß; RAL 9010
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	pulverbeschichtet
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	2
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	73,5 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	1,7446 kg CO2e / 1 Meter

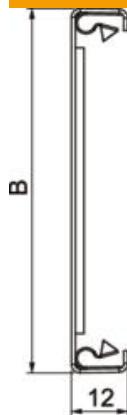
Technisches Datenblatt

Installationskanaldeckel, Kanalbreite 100 mm, reinweiß

Artikelnummer: 7218022

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

	Länge	2.000 mm
	Maß	76 mm
	B	

Technische Daten

Art des Zubehörs	sonstige
Klassifizierung EI - Installations-kanal	90
Zubehör	ja
Ersatzteil	nein