

Technisches Datenblatt

Außeneck, Kanalhöhe 120 mm, FS

Artikelnummer: 7218046



Außeneck mit intumeszierendem Brandschutzgewebe für Installationskanal PY-ROLINE® Rapid PLM. Geeignet für die direkte Wand- und Deckenmontage, Montage unterhalb von Systemböden und auf Tragsystemen. Werkzeuglose Stoßstellenmontage mit Stoßstellenverbinder PLM SI. Der Deckel wird werkzeuglos aufgerastet und ermöglicht eine schnelle Revision und Nachbelegung. Deckelüberstand ermöglicht versetzte Deckelmontage für durchgängigen Potentialausgleich der gesamten Kanalstrecke.
Kein elektrischer Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12!



- St** Stahl
- FS** bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	7218046
Typ	PLM EC 1220 FS
Bezeichnung 1	Außeneck
Bezeichnung 2	mit Brandschutzgewebe
Hersteller	OBO
Dimension	370x200x370
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	300 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	12,5787 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Außeneck, Kanalhöhe 120 mm, FS

Artikelnummer: 7218046



Abmessungen

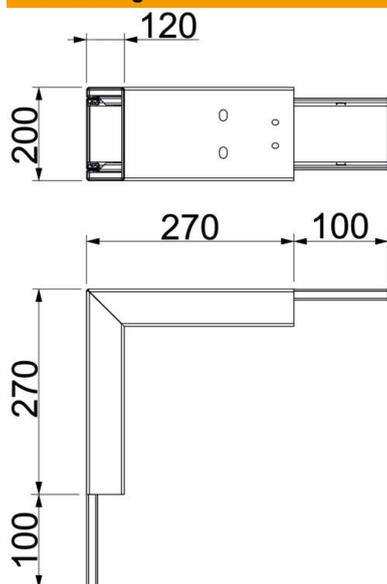

Maß A	270 mm
Maß B	200 mm
Maß H	120 mm

Technische Daten

Anzahl der beflammbaren Seiten	4
Deckelbefestigung	sonstige
Mit Lochung	ja
Nutzquerschnitt	18500 mm ²
Trennwände möglich	nein
Ummantelung	Stahl
Winkel des Bogens	90 °