

Technisches Datenblatt

Inneneck, Kanalhöhe 40 mm, FS

OBO
BETTERMANN

Artikelnummer: 7218050

Inneneck mit intumeszierendem Brandschutzwolle für Installationskanal PY-ROLINE® Rapid PLM. Geeignet für die direkte Wand- und Deckenmontage, Montage unterhalb von Systemböden und auf Tragsystemen. Werkzeuglose Stoßstellenmontage mit Stoßstellenverbinde PLM SI. Der Deckel wird werkzeuglos aufgerastet und ermöglicht eine schnelle Revision und Nachbelegung. Deckelüberstand ermöglicht versetzte Deckelmontage für durchgängigen Potentiausgleich der gesamten Kanalstrecke.
Kein elektrischer Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12!



CE

St	Stahl
FS	bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	7218050
Typ	PLM IC 0410 FS
Bezeichnung 1	Inneneck
Bezeichnung 2	mit Brandschutzwolle
Hersteller	OBO
Dimension	290x100x290
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	116 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	4,3081 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Inneneck, Kanalhöhe 40 mm, FS


OBO
BETTERMANN

Artikelnummer: 7218050

Abmessungen

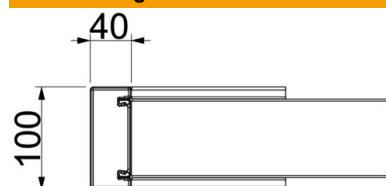

Maß A	190 mm
Maß B	100 mm
Maß H	40 mm

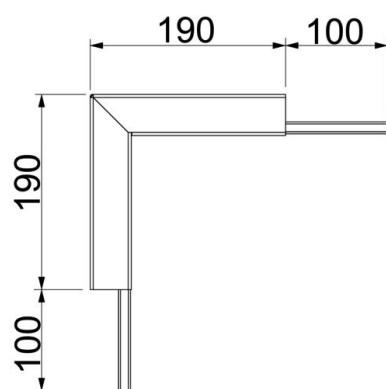

Technische Daten

Anzahl der beflammbaren Seiten	4
Deckelbefestigung	sonstige
Mit Lochung	ja
Nutzquerschnitt	1780 mm ²
Trennwände möglich	nein
Ummantelung	Stahl
Winkel des Bogens	90 °