

# Technisches Datenblatt

## Inneneck, Kanalhöhe 40 mm, reinweiß

**OBO**  
BETTERMANN

Artikelnummer: 7218052

Inneneck mit intumeszierendem Brandschutzgewebe für Installationskanal PY-ROLINE® Rapid PLM. Geeignet für die direkte Wand- und Deckenmontage, Montage unterhalb von Systemböden und auf Tragsystemen. Werkzeuglose Stoßstellenmontage mit Stoßstellenverbinde PLM SI. Der Deckel wird werkzeuglos aufgerastet und ermöglicht eine schnelle Revision und Nachbelegung. Deckelüberstand ermöglicht versetzte Deckelmontage für durchgängigen Potentiausgleich der gesamten Kanalstrecke.  
Kein elektrischer Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12!



CE

|    |                   |
|----|-------------------|
| St | Stahl             |
| P  | pulverbeschichtet |

### Stammdaten

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Artikelnummer                       | 7218052                  |
| Typ                                 | PLM IC 0410 RW           |
| Bezeichnung 1                       | Inneneck                 |
| Bezeichnung 2                       | mit Brandschutzgewebe    |
| Hersteller                          | OBO                      |
| Dimension                           | 290x100x290              |
| Farbe                               | reinweiß; RAL 9010       |
| Werkstoff                           | Stahl                    |
| Oberfläche                          | pulverbeschichtet        |
| Oberflächennorm                     |                          |
| Kleinste VK-Einheit                 | 1                        |
| Mengeneinheit                       | Stück                    |
| Gewicht                             | 116 kg                   |
| Gewichtseinheit                     | kg/100 St.               |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 4,1436 kg CO2e / 1 Stück |



# Technisches Datenblatt

Inneneck, Kanalhöhe 40 mm, reinweiß



Artikelnummer: 7218052

## Abmessungen

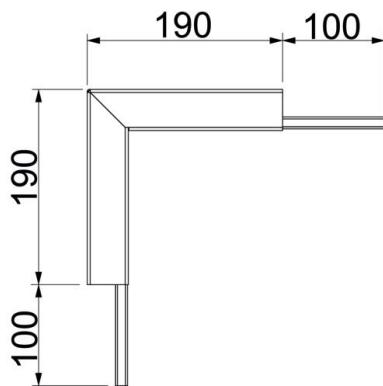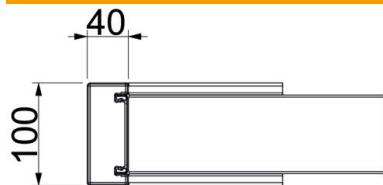

|       |        |
|-------|--------|
| Maß A | 190 mm |
| Maß B | 100 mm |
| Maß H | 40 mm  |

## Technische Daten

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Anzahl der beflammbaren Seiten | 4                    |
| Deckelbefestigung              | sonstige             |
| Mit Lochung                    | ja                   |
| Nutzquerschnitt                | 1780 mm <sup>2</sup> |
| Trennwände möglich             | nein                 |
| Ummantelung                    | Stahl                |
| Winkel des Bogens              | 90 °                 |