

# Technisches Datenblatt

## Flachwinkel, Kanalhöhe 40 mm, FS

Artikelnummer: 7218062

**OBO**  
BETTERMANN



Flachwinkel mit intumeszierendem Brandschutzwolle für Installationskanal PY-ROLINE® Rapid PLM. Geeignet für die direkte Wand- und Deckenmontage, Montage unterhalb von Systemböden und auf Tragsystemen. Werkzeuglose Stoßstellenmontage mit Stoßstellenverbinde PLM SI. Der Deckel wird werkzeuglos aufgerastet und ermöglicht eine schnelle Revision und Nachbelegung. Deckelüberstand ermöglicht versetzte Deckelmontage für durchgängigen Potentiausgleich der gesamten Kanalstrecke. Kein elektrischer Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12!

CE

**St** Stahl  
**FS** bandverzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	7218062
Typ	PLM FA 0410 FS
Bezeichnung 1	Flachwinkel
Bezeichnung 2	mit Brandschutzwolle
Hersteller	OBO
Dimension	350x350x40
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	135 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	5,4689 kg CO2e / 1 Stück


# Technisches Datenblatt

## Flachwinkel, Kanalhöhe 40 mm, FS

### Artikelnummer: 7218062

**OBO**  
BETTERMANN

#### Abmessungen

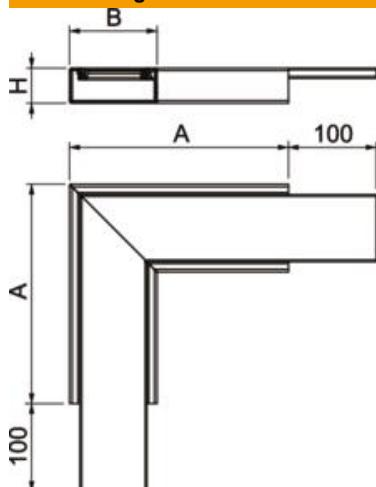

Maß A	250 mm
Maß B	100 mm
Maß H	40 mm

#### Technische Daten

Anzahl der beflammbaren Seiten	4
Deckelbefestigung	sonstige
Klassifizierung EI - Installations-kanal	90
Mit Lochung	ja
Nutzquerschnitt	1780 mm <sup>2</sup>
Trennwände möglich	nein
Ummantelung	Stahl
Winkel des Bogens	90 °