

Technisches Datenblatt

Flachwinkel, Kanalhöhe 80 mm, FS

Artikelnummer: 7218066



Flachwinkel mit intumeszierendem Brandschutzgewebe für Installationskanal PY-ROLINE® Rapid PLM. Geeignet für die direkte Wand- und Deckenmontage, Montage unterhalb von Systemböden und auf Tragsystemen. Werkzeuglose Stoßstellenmontage mit Stoßstellenverbinder PLM SI. Der Deckel wird werkzeuglos aufgerastet und ermöglicht eine schnelle Revision und Nachbelegung. Deckelüberstand ermöglicht versetzte Deckelmontage für durchgängigen Potentialausgleich der gesamten Kanalstrecke.

Kein elektrischer Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12!



St

Stahl

FS

bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	7218066
Typ	PLM FA 0810 FS
Bezeichnung 1	Flachwinkel
Bezeichnung 2	mit Brandschutzgewebe
Hersteller	OBO
Dimension	350x350x80
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	166,9 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	6,2329 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Flachwinkel, Kanalhöhe 80 mm, FS

Artikelnummer: 7218066



Abmessungen

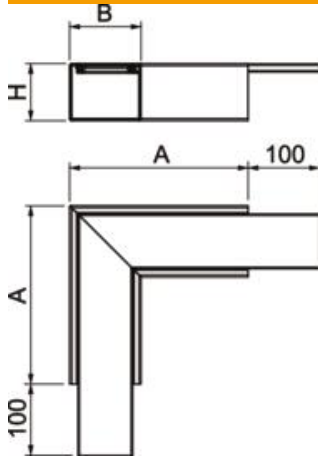

Maß A	250 mm
Maß B	100 mm
B	
Maß H	80 mm

Technische Daten

Anzahl der beflammbaren Seiten	4
Deckelbefestigung	sonstige
Klassifizierung EI - Installationskanal	90
Mit Lochung	ja
Nutzquerschnitt	5180 mm ²
Trennwände möglich	nein
Ummantelung	Stahl
Winkel des Bogens	90 °