

Technisches Datenblatt

Flachwinkel, Kanalhöhe 80 mm, reinweiß

Artikelnummer: 7218068



Flachwinkel mit intumeszierendem Brandschutzwolle für Installationskanal PY-ROLINE® Rapid PLM. Geeignet für die direkte Wand- und Deckenmontage, Montage unterhalb von Systemböden und auf Tragsystemen. Werkzeuglose Stoßstellenmontage mit Stoßstellenverbinde PLM SI. Der Deckel wird werkzeuglos aufgerastet und ermöglicht eine schnelle Revision und Nachbelegung. Deckelüberstand ermöglicht versetzte Deckelmontage für durchgängigen Potentiausgleich der gesamten Kanalstrecke.
Kein elektrischer Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12!

CE

- St Stahl
- P pulverbeschichtet

Stammdaten

Artikelnummer	7218068
Typ	PLM FA 0810 RW
Bezeichnung 1	Flachwinkel
Bezeichnung 2	mit Brandschutzwolle
Hersteller	OBO
Dimension	350x350x80
Farbe	reinweiß; RAL 9010
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	pulverbeschichtet
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	167,3 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	6,2368 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Flachwinkel, Kanalhöhe 80 mm, reinweiß

OBO
BETTERMANN

Artikelnummer: 7218068

Abmessungen

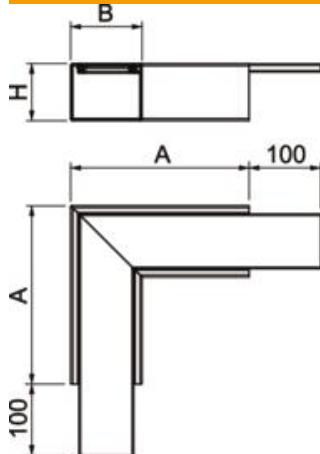

Maß A	250 mm
Maß B	100 mm
B	
Maß H	80 mm

Technische Daten

Anzahl der beflammbaren Seiten	4
Deckelbefestigung	sonstige
Klassifizierung EI - Installationskanal	90
Mit Lochung	ja
Nutzquerschnitt	5180 mm ²
Trennwände möglich	nein
Ummantelung	Stahl
Winkel des Bogens	90 °