

Technisches Datenblatt

Flachwinkel, Kanalhöhe 120 mm, FS

OBO
BETTERMANN

Artikelnummer: 7218070



Flachwinkel mit intumeszierendem Brandschutzwolle für Installationskanal PY-ROLINE® Rapid PLM. Geeignet für die direkte Wand- und Deckenmontage, Montage unterhalb von Systemböden und auf Tragsystemen. Werkzeuglose Stoßstellenmontage mit Stoßstellenverbinde PLM SI. Der Deckel wird werkzeuglos aufgerastet und ermöglicht eine schnelle Revision und Nachbelegung. Deckelüberstand ermöglicht versetzte Deckelmontage für durchgängigen Potentiausgleich der gesamten Kanalstrecke.
Kein elektrischer Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12!

CE

St	Stahl
FS	bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	7218070
Typ	PLM FA 1220 FS
Bezeichnung 1	Flachwinkel
Bezeichnung 2	mit Brandschutzwolle
Hersteller	OBO
Dimension	350x350x120
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	286,8 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	12,6263 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Flachwinkel, Kanalhöhe 120 mm, FS

Artikelnummer: 7218070

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

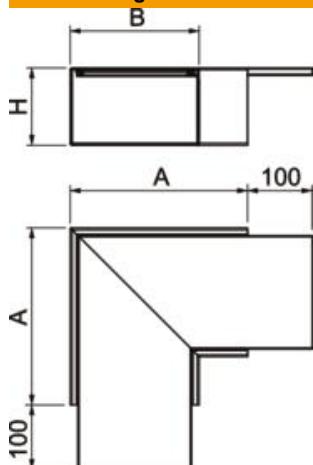

Maß A	275 mm
Maß B	200 mm
Maß H	120 mm

Technische Daten

Anzahl der beflammbaren Seiten	4
Deckelbefestigung	sonstige
Klassifizierung EI - Installationskanal	90
Mit Lochung	ja
Nutzquerschnitt	18500 mm ²
Trennwände möglich	nein
Ummantelung	Stahl
Winkel des Bogens	90 °