

Technisches Datenblatt

T-Abzweig, Kanalhöhe 40 mm, FS

Artikelnummer: 7218074



T-Abzweig mit intumeszierendem Brandschutzgewebe für Installationskanal PY-ROLINE® Rapid PLM. Geeignet für die direkte Wand- und Deckenmontage, Montage unterhalb von Systemböden und auf Tragsystemen. Werkzeuglose Stoßstellenmontage mit Stoßstellenverbinder PLM SI. Der Deckel wird werkzeuglos aufgerastet und ermöglicht eine schnelle Revision und Nachbelegung. Deckelüberstand ermöglicht versetzte Deckelmontage für durchgängigen Potentialausgleich der gesamten Kanalstrecke.
Kein elektrischer Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12!



St	Stahl
FS	bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	7218074
Typ	PLM TB 0410 FS
Bezeichnung 1	T-Abzweig
Bezeichnung 2	mit Brandschutzgewebe
Hersteller	OBO
Dimension	500x300x40
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	135,8 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	6,1797 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

T-Abzweig, Kanalhöhe 40 mm, FS

Artikelnummer: 7218074



Abmessungen

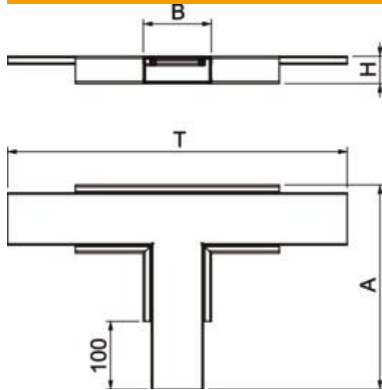

Maß A	300 mm
Maß B	100 mm
Maß H	40 mm
Maß T	500 mm

Technische Daten

Anzahl der beflammbaren Seiten	4
Klassifizierung EI - Installationskanal	90
Mit Lochung	ja
Nutzquerschnitt	1780 mm ²
Trennwände möglich	ja
Ummantelung	Stahl