


Technisches Datenblatt

Endstück, Kanalhöhe 40 mm, FS

Artikelnummer: 7218086

OBO
BETTERMANN

Endstück mit intumeszierendem Brandschutzgewebe zum Abschluss des Installationskanals PYROLINE® Rapid PLM.
Kein elektrischer Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12!

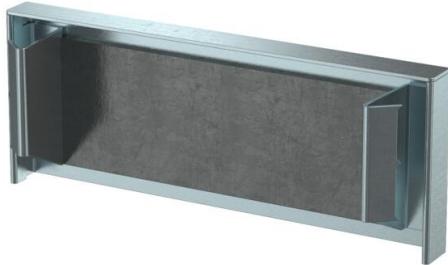

CE

St	Stahl
FS	bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	7218086
Typ	PLM EP 0410 FS
Bezeichnung 1	Endstück
Bezeichnung 2	mit Brandschutzgewebe
Hersteller	OBO
Dimension	105x20x41
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	5,55 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,3688 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Endstück, Kanalhöhe 40 mm, FS

Artikelnummer: 7218086

OBO
BETTERMANN

Abmessungen	
Maß A	105 mm
Maß B	41 mm
Maß H	



Technische Daten	
Anzahl der beflammbaren Seiten	4
Klassifizierung EI - Installations-kanal	90
Nutzquerschnitt	1780 mm ²
Ummantelung	Stahl