

Technisches Datenblatt

Reduzierstück gerade, von Kanalhöhe 80 mm auf 40 mm,
reinweiß

Artikelnummer: 7218100



Reduzierstück mit intumeszierendem Brandschutzwolle zur symmetrischen Reduzierung bei gerader Kanalstrecke von PLM D 0810 auf PLM D 0410. Geeignet für die direkte Wand- und Deckenmontage, Montage unterhalb von Systemböden und auf Tragsystemen. Werkzeuglose Stoßstellenmontage mit Stoßstellenverbinder PLM SI. Der Deckel wird werkzeuglos aufgerastet und ermöglicht eine schnelle Revision und Nachbelegung. Deckelüberstand ermöglicht versetzte Deckelmontage für durchgängigen Potentialausgleich der gesamten Kanalstrecke.

Kein elektrischer Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12!

CE

St	Stahl
P	pulverbeschichtet

Stammdaten

Artikelnummer	7218100
Typ	PLM RP 0810 RW
Bezeichnung 1	Reduzierung
Bezeichnung 2	mit Brandschutzwolle
Hersteller	OBO
Dimension	360x100x80
Farbe	reinweiß; RAL 9010
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	pulverbeschichtet
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	70,4 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	3,2733 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Reduzierstück gerade, von Kanalhöhe 80 mm auf 40 mm,
reinweiß

Artikelnummer: 7218100



Abmessungen

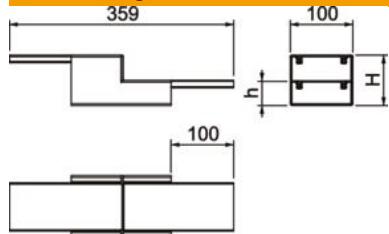

Maß h	40 mm
Maß H	80 mm

Technische Daten

Anzahl der beflammbaren Seiten	4
Deckelbefestigung	sonstige
Ummantelung	Stahl