


# Technisches Datenblatt

Wandanschlusskragen 3- und 4-seitig, Kanalhöhe 80 mm,  
FS

Artikelnummer: 7218126

**OBO**  
BETTERMANN

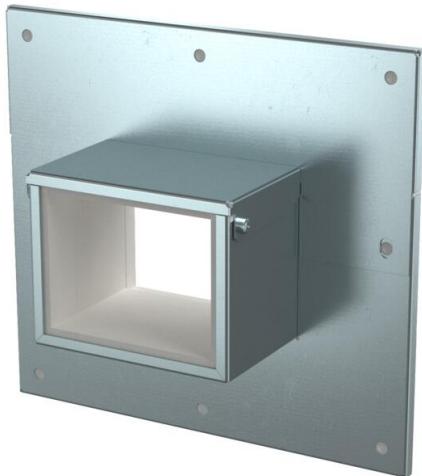

Wandanschlusskragen, 4-seitig mit integrierter Dichtung für Installationskanal PYROLINE® Rapid PLM. Zur Montage im Bereich von Wand- und Deckenanschlüssen sowie Wanddurchführungen. Auch als 3-seitiger Wandanschlusskragen bei direkter Wand- oder Deckenmontage des Kanals einsetzbar. Kein elektrischer Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12!

CE

**St** Stahl  
**FS** bandverzinkt

## Stammdaten

Artikelnummer	7218126
Typ	PLM WC 0810 FS
Bezeichnung 1	Wandanschlusskragen
Bezeichnung 2	3- und 4-seitig
Hersteller	OBO
Dimension	85x253x233
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	65,3 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	3,6426 kg CO2e / 1 Stück


# Technisches Datenblatt

Wandanschlusskragen 3- und 4-seitig, Kanalhöhe 80 mm,  
FS

Artikelnummer: 7218126

**OBO**  
BETTERMANN

## Abmessungen

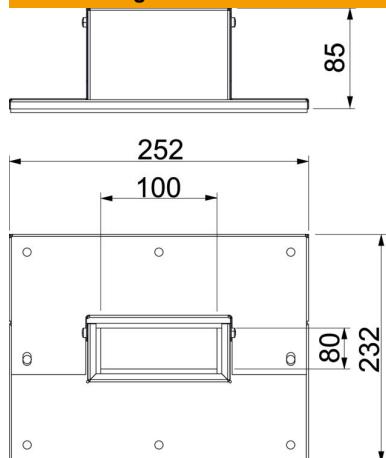

Maß A	252 mm
Maß B	100 mm
Maß C	80 mm
Maß D	232 mm

## Technische Daten

Art des Zubehörs	Wandanschlusskragen
Zubehör	ja
Ersatzteil	nein