


Technisches Datenblatt

**Wandanschluss-Set 2-seitig, für Eckmontage, Kanalhöhe
120 mm, reinweiß**
Artikelnummer: 7218144

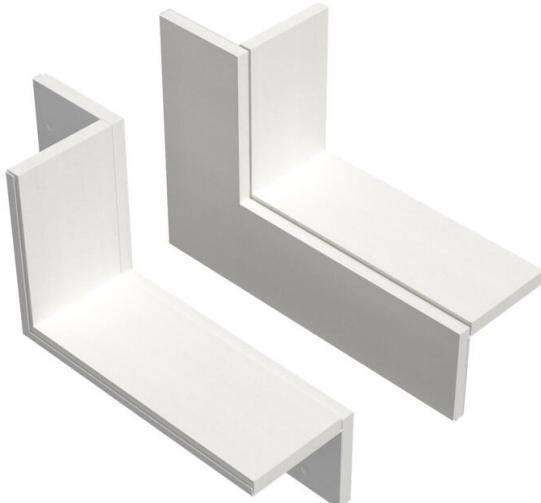

Wandanschlusskragen, 2-seitig mit integrierter Dichtung für Installationskanal PYROLINE® Rapid PLM. Zur Montage im Bereich von Wand- und Deckenanschlüssen sowie Wanddurchführungen in Raumecken. Set bestehend aus 2 entgegengesetzten Bauteilen, passend für Decken- oder Wandmontage des Installationskanals.

Kein elektrischer Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12!

CE

St Stahl

P pulverbeschichtet

Stammdaten

Artikelnummer	7218144
Typ	PLM CC 1220 RW
Bezeichnung 1	Wandanschlusskragen-Set
Bezeichnung 2	für Eckmontage
Hersteller	OBO
Dimension	85x275x197
Farbe	reinweiß; RAL 9010
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	pulverbeschichtet
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	77,16 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	3,9272 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Wandanschluss-Set 2-seitig, für Eckmontage, Kanalhöhe

120 mm, reinweiß


Artikelnummer: 7218144



Abmessungen



Maß B	275 mm
Maß b	200 mm
Maß d	122 mm
Maß H	197 mm

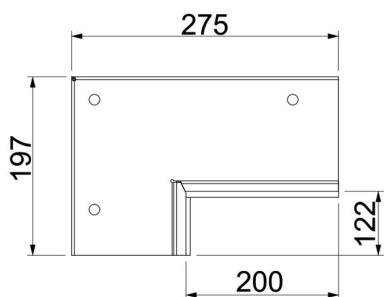

Technische Daten

Art des Zubehörs	Wandanschlusskragen
Zubehör	ja
Ersatzteil	nein