

# Technisches Datenblatt

**Bodensteckdose UDHOME2, mit Schnurauslass, ohne Bodenbelagsaussparung, unbestückt, Messing, Dekorplatte: Marygold**



Quadratische Bodensteckdose für den Einsatz in trocken gepflegten Hohlböden und Estrichböden. Einbaugehäuse mit vorgeprägten Einführungsöffnungen für Rohre (M20/M25). Oberteil durch 4 Nivellierstützen auf Oberkante Bodenbelag einstellbar. Die Mindesteinbautiefe beträgt 100 mm, der Nivellierungsbereich + 35 mm.

Im Bodenbelag sichtbarer Rahmen und Deckel aus Messing. Deckel mit Dekorplatte Marygold. Leergehäuse für bis zu 2 Modul 45®-Einbaugeräte in dem Montageträger und 2 Datenbuchsen im optionalen Datentechnikträger.



## Stammdaten


Artikelnummer	7368264
Typ	UDHOME2 GM D1
Bezeichnung 1	Bodensteckdose
Bezeichnung 2	unbestückt, Marygold
Hersteller	OBO
Dimension	140x140x110
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	197,9 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	10,3772 kg CO2e / 1 Stück

# Technisches Datenblatt


**Bodensteckdose UDHOME2, mit Schnurauslass, ohne Bodenbelagsaussparung, unbestückt, Messing, Dekorplatte: Marygold**



## Abmessungen

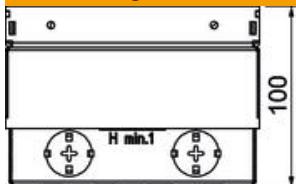

Länge	140 mm
Breite	140 mm
Höhe	100 mm

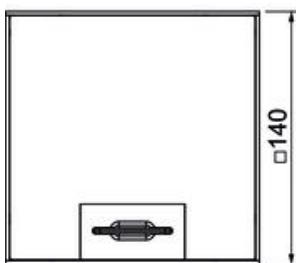

## Technische Daten

Anzahl der einbaubaren Geräte	2
Ausführung	quadratisch
Ausführung Leitungsauslass	Schwenkbarer Schnurauslass
Bestückung	Leergehäuse
Bodenbelagsschutzrahmen	nein
Bodenpflege	trocken
Dichtungseinbaumöglichkeit	nein
Einsatzbereich im genutzten Zustand	6.101.1 trockene Bodenpflege
Einsatzbereich im ungenutzten Zustand	6.101.1 trockene Bodenpflege
Fußbodenhöhe max.	135 mm
Fußbodenhöhe min.	100 mm
Geeignet für Doppelbodeneinbau	ja
Geeignet für Estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal	nein
Geeignet für Estrichüberdeckten Unterflurkanal	nein
Geeignet für Hohlbodeneinbau	ja
Geeignet für Nasspflege	nein
Geeignet für Unterflurkanal	nein
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätetischen	nein
Mit Bodenbelagsaussparung	nein
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten	2
Norm	EN 50085-2-2
Rahmenausführung	Bodenbelaganlagekante
Schutzart (IP) im genutzten Zustand	IP20
Schutzart (IP) im ungenutzten Zustand	IP40
Schutzgrad IK-Code	IK10
Schwerlastausführung	nein

# Technisches Datenblatt

**Bodensteckdose UDHOME2, mit Schnurauslass, ohne Bodenbelagsaussparung, unbestückt, Messing, Dekorplatte: Marygold**



## Technische Daten

Vertikale Last, große Fläche	bis 15.000 N
Vertikale Last, kleine Fläche	bis 3.000 N
Zulassungen	VDE
Öffnungsmechanismus	Griffbügel