

Technisches Datenblatt

Bodensteckdose UDHOME-ONE, mit Bodenbelagsaussparung, 1-fach Schutzkontaktsteckdose, Edelstahl
Artikelnummer: 7368290

OBO
BETTERMANN



Quadratische Bodensteckdose für den Einsatz in trocken gepflegten System- und Estrichböden im Innenbereich. Einbaugehäuse mit vorgeprägten Einführungsöffnungen für Rohre (M20/M25). Oberteil durch 4 Nivellierstützen auf Oberkante Bodenbelag einstellbar. Die Mindesteinbautiefe beträgt 75 mm, der Nivellierbereich + 30 mm. Im Bodenbelag sichtbarer Rahmen und Deckel aus Edelstahl. Deckel mit Bodenbelagsaussparung. Im Lieferumfang ist eine Schutzkontaktsteckdose enthalten. Eine Datenbuchse kann optional in der Datentechnikplatte eingebaut werden. Im Auslieferungszustand mit einer Blindplatte verschlossen.



A2 Edelstahl, rostfrei

Stammdaten


Artikelnummer	7368290
Typ	UDHOME-ONE GV15V
Bezeichnung 1	Bodensteckdose
Bezeichnung 2	mit Schutzkontaktsteckdose
Hersteller	OBO
Dimension	140x140x75
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	220 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	11,7005 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Bodensteckdose UDHOME-ONE, mit Bodenbelagsaussparung, 1-fach Schutzkontaktsteckdose, Edelstahl
Artikelnummer: 7368290

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

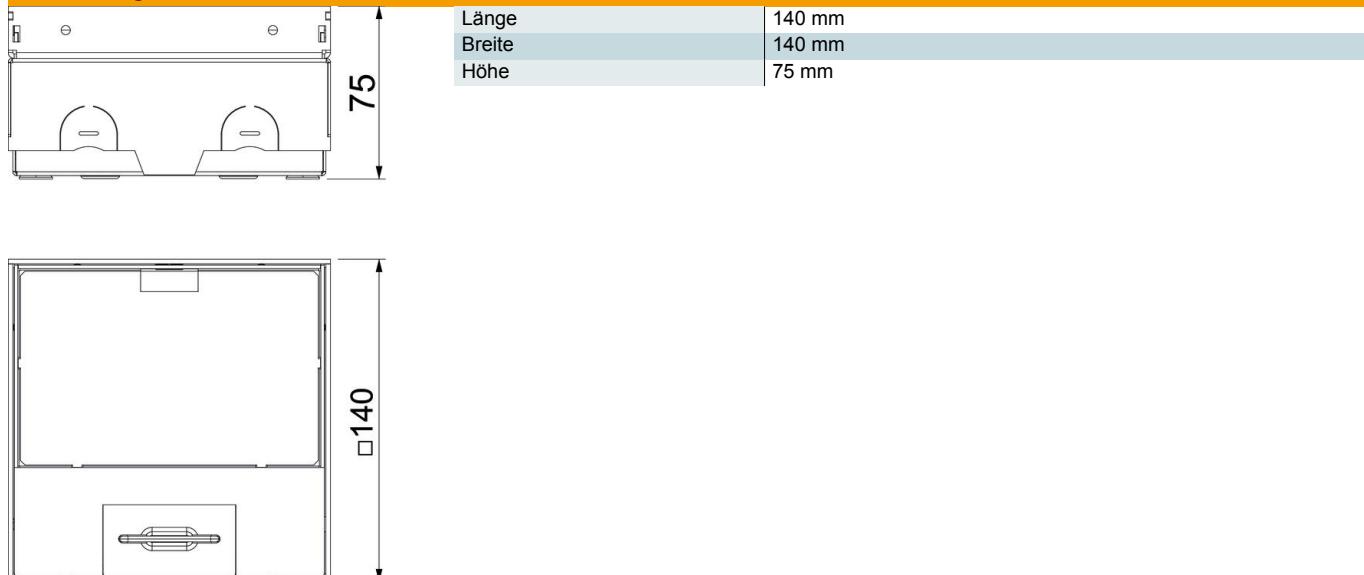

Technische Daten

Anzahl der einbaubaren Geräte	2
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen	1
Ausführung	quadratisch
Ausführung Leitungsausslass	Schwenkbarer Schnurauslass
Bestückung	1-fach VDE-Steckdose
Bodenbelagschutzrahmen	nein
Bodenpflege	trocken
Deckelausführung	Bodenbelagsaussparung
Dichtungseinbaumöglichkeit	nein
Einsatzbereich im genutzten Zustand	6.101.1 trockene Bodenpflege
Einsatzbereich im ungenutzten Zustand	6.101.1 trockene Bodenpflege
Fußbodenhöhe max.	105 mm
Fußbodenhöhe min.	75 mm
Geeignet für Doppelbodeneinbau	ja
Geeignet für Estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal	nein
Geeignet für Estrichüberdeckten Unterflurkanal	nein
Geeignet für Hohlbödeneinbau	ja
Geeignet für Nasspflege	nein
Geeignet für Unterflurkanal	nein
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätēbechern	nein
Mit Bodenbelagsaussparung	ja
Nivellierbereich max.	105 mm
Nivellierbereich min.	75 mm

Technisches Datenblatt

Bodensteckdose UDHOME-ONE, mit Bodenbelagsaussparung, 1-fach Schutzkontaktsteckdose, Edelstahl
Artikelnummer: 7368290



Technische Daten

Schutzart (IP) im genutzten Zustand	IP20
Schutzart (IP) im ungenutzten Zustand	IP40
Schutzgrad IK-Code	IK10
Schwerlastausführung	nein
Vertikale Last, große Fläche	bis 15.000 N
Vertikale Last, kleine Fläche	bis 3.000 N
Zulassungen	VDE
Öffnungsmechanismus	Griffbügel
Bodenbelagdicke	15 mm