

Technisches Datenblatt

Bodensteckdose UDHOME-ONE, mit Bürstenauslass, mit Bodenbelagsaussparung, unbestückt, Edelstahl
Artikelnummer: 7368357

OBO
BETTERMANN



Quadratische Bodensteckdose für den Einsatz in trocken gepflegten System- und Estrichböden im Innenbereich. Einbaugehäuse mit vorgeprägten Einführungsöffnungen für Rohre (M20/M25). Oberteil durch 4 Nivellierstützen auf Oberkante Bodenbelag einstellbar. Die Mindesteinbautiefe beträgt 75 mm, der Nivellierbereich + 30 mm. Im Bodenbelag sichtbarer Rahmen und Deckel aus Edelstahl. Deckel mit Bodenbelagsaussparung und Bürstenauslass zur Leitungsführung. Leergehäuse für ein Modul 45®-Installationsgerät und eine Datenbuchse. Der Datentechnikträger für die Datenbuchse ist separat zu bestellen, der Platz ist im Auslieferungszustand mit einer Blindplatte verschlossen.



A2 Edelstahl, rostfrei

2B blank, nachbehandelt

Stammdaten


Artikelnummer	7368357
Typ	UDHOME-ONE BN15
Bezeichnung 1	Bodensteckdose
Bezeichnung 2	unbestückt, mit Bürstenauslass
Hersteller	OBO
Dimension	140x140x75
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	200 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	11,0264 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt


Bodensteckdose UDHOME-ONE, mit Bürstenauslass, mit Bodenbelagsaussparung, unbestückt, Edelstahl
Artikelnummer: 7368357

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

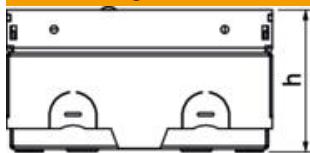

Länge	140 mm
Breite	140 mm
Höhe	75 mm
Maß h	75 mm

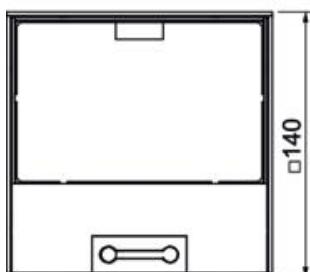

Technische Daten

Anzahl der einbaubaren Geräte	2
Anzahl der Einführungen	6
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen	0
Anzahl der Steckdosen nach britischer Standard	0
Ausführung	quadratisch
Ausführung Leitungsauslass	Bürstenleiste
Bestückung	Leergehäuse
Bodenbelagschutzrahmen	nein
Bodenpflege	trocken
Deckelausführung	Bodenbelagsaussparung
Dichtungseinbaumöglichkeit	nein
Einsatzbereich im genutzten Zustand	6.101.1 trockene Bodenpflege
Einsatzbereich im ungenutzten Zustand	6.101.1 trockene Bodenpflege
Estrichhöhe max.	105 mm
Estrichhöhe min.	75 mm
Fußbodenhöhe max.	105 mm
Fußbodenhöhe min.	75 mm
Geeignet für Außenanwendung	nein
Geeignet für Doppelbodeneinbau	ja
Geeignet für Estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal	nein
Geeignet für Estrichüberdeckten Unterflurkanal	nein
Geeignet für Hohlbödeneinbau	ja
Geeignet für Nasspflege	nein
Geeignet für Unterflurkanal	nein
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätetischen	nein
Länge Außenmaß	140 mm
Länge Einbaumaß	144 mm

Technisches Datenblatt

Bodensteckdose UDHOME-ONE, mit Bürstenauslass, mit Bodenbelagsaussparung, unbestückt, Edelstahl
Artikelnummer: 7368357



Technische Daten

Mit Bodenbelagsaussparung	ja
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten	2
Nivellierbereich max.	105 mm
Nivellierbereich min.	75 mm
Schutzart (IP) im genutzten Zustand	IP20
Schutzart (IP) im ungenutzten Zustand	IP40
Schutzgrad IK-Code	IK10
Schwerlastausführung	nein
Vertikale Last, große Fläche	bis 15.000 N
Vertikale Last, kleine Fläche	bis 3.000 N
Zulassungen	VDE
Bodenbelagdicke	15 mm