


Technisches Datenblatt

UDHOME2 Datentechnikträger Typ A

OBO
BETTERMANN

Artikelnummer: 7368470

Montageträger zur Aufnahme von zwei Daten-Anschlussmodulen vom Typ A:
AMP TYCO: Standard 110Connect, SL Serie 110Connect u. Toolless, AMP-Twist; Brand-Rex: ungeschirmt; GG45; TKG RJ MOD; Nexans: LANmark mit Adapter-Clip; Siemon CAT6; 3M K6 und K10.
Abmessung einer Montageöffnung in mm: 20,10 x 14,80.

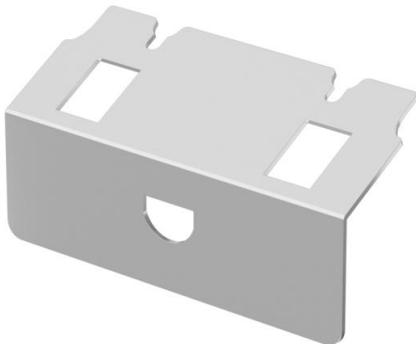


A2 Edelstahl, rostfrei

Stammdaten

Artikelnummer	7368470
Typ	DT UH2 A
Bezeichnung 1	Datentechnikträger
Bezeichnung 2	für UDHOME2 Typ A
Hersteller	OBO
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	9,3 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,6617 kg CO2e / 1 Stück

Abmessungen

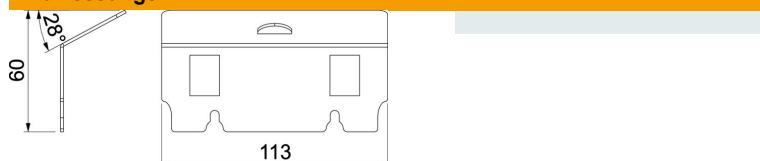

Technisches Datenblatt

UDHOME2 Datentechnikträger Typ A

Artikelnummer: 7368470



Technische Daten

Anzahl der einbaubaren Geräte	2
Anzahl der Zugentlastungen	0
Befestigungsart	aufraстbar
Beschriftungsfeld	nein
Geeignet für Nasspflege	nein
Geräteart	Datentechnik
Installationstechnik	sonstige
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten	2
Norm	EN 50085-2-2
Schwerlastausführung	nein
Zulassungen	VDE
Anzahl der Leitungseinführungen	0